

19" SMART-TV - 6 in 1 - Gerät


SMART-TV mit DVD-Player, DVB-T2HD, DVB-C, DVB-S2, CI+Slot & Bluetooth



Jetzt neu mit Bluetooth!



Android Betriebssystem

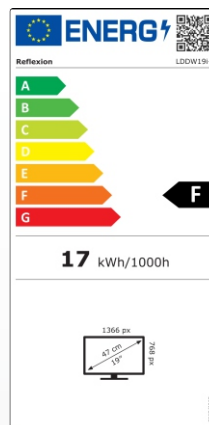

Leistungsübersicht

19" (47 cm) Wide-Screen Smart LED-TV

- HD-ready Auflösung (1366 x 768), Kontrast 3000:1, Bildformat 16:9
- Reaktionszeit: 14 ms, 16,7 Mio. Farben, Helligkeit 200 cd/m²
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten, OSD mehrsprachig
- Anschlüsse: DC IN (12V / 24V), COAX (Digitaler Audio-Ausgang), Mini AV-Eingang
- Kopfhörer-Ausgang (3,5mm) DVB-S2, DVB-C / T2HD, 2x HDMI (HDMI 1 ist ARC kompatibel)
- 2x USB (5V / 500mA), CI+ Slot, CVBS-Ausgang, Line-Out (Cinch Audio-Ausgang)
- Zubehör: Fernbedienung (inkl. 2x AAA Batterien), Standfuß, Netzteil (AC: 230V), Autoadapter (DC: 12V), Aktive DVB-T Antenne (5V), Bedienungsanleitung
- Vesa Standard: 100 x 100
- Gerätemaße (B/T/H): 436 x 46 x 258 mm / Maße mit Fuß: 436 x 169 x 313 mm

EAN 4260035679770 / VPE 1



19" Smart LED-TV LDDW19i+

DATENBLATT LDDW19i+		LDDW19i+
Gerätetyp		LDDW19i+
Hersteller		Reflexion
Energieeffizienzklasse (Standard SD)		F
Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD)		17W
Leistungsaufnahme „Aus“ / Standby		<0,5W
Leistungsaufnahme „vernetzt Standby“		<0,5W
Art des elektrischen Displays		LCD /LED (Class1)
Seitenverhältnis		16:9
Bildschirmauflösung (Pixel)		1366x768
Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)		47cm / 19 Zoll
Sichtbare Bildschirmfläche		9,4dm ²
Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit		60Hz / 14ms
Netzteil: Art der Stromversorgung	Eingangsspannung	AC: 100-240V~50/60Hz
	Ausgangsspannung	DC: 12V 3A
Eingangsspannung Gerät		12V 3A / 24V 1,5A
Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h)		17kWh/1000h
Kontrast		3000:1
Helligkeit (cd/m ²)		200 cd/m ²
Farben		16,7M Farben
Betrachtungswinkel		V: 178° / H: 178°
TV Funktion	TV Standard	BG, DK, I, L/L
	Kanäle (ATV / DVB-T/C/S)	100 / 1000 / 5000
	Videotext (ATV / DTV)	1000 / 1000
Anschlüsse	Power Input (DC 12V / 24V)	1
	RJ45	1
	CVBS (OUT)	1
	L/R (LINE OUT)	1
	HMDI 1 (ARC)	1
	HDMI 2	1
	TV 1 (DVB-S/S2)	1
	TV 2 (DVB-C/T2)	1
	COAXIAL (OUT)	1
	CI+ SLOT / DVD Laufwerk	1 / 1
	MINI AV (IN)	1
	KOPFHÖRER (3,5mm)	1
USB (5V / 500mA)	2	
WLAN / Bluetooth		WLAN: 802.11b/g/n 2,4 ~ 2,5 GHz Bluetooth: V.4.2 2,4GHz
DVD Wiedergabeformate		DVD, CD, CD-R/-RW, DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, MP3, JPEG, VCD
OSD Sprache		English / Deutsch / Französisch usw.
AUDIO Ausgang		2x 5 Watt
Gewicht (Gerät inkl. Fuß)		2,3 Kg
Gewicht komplett		3,5 Kg
Leistungsaufnahme MAXIMAL		36W
Spitzenluminanzverhältnis in %		<75%
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten		0,0mg / Nein
VESA		100 x 100mm
Maße nur Gerät ohne Fuß: (B/T/H) in mm		436 x 46 x 258
Maße mit Fuß: (B/T/H) in mm		436 x 169 x 313

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.