

19" SMART-TV - 5 in 1 - Gerät

mit integriertem SMART-TV, DVB-T2HD, DVB-C, DVB-S2, CI+Slot und Bluetooth




aktiv



Mit Bluetooth!

- Android Betriebssystem V 9.0
- vorinstallierter APP Store
alle bekannten Apps downloadbar
z.B. Video -Streaming -Dienste,
Musik-Streaming -Dienste, Social Media,
Mediatheken, etc.
- App für Handybildschirm Spiegelung
(Telefon zu Gerät) vorinstalliert

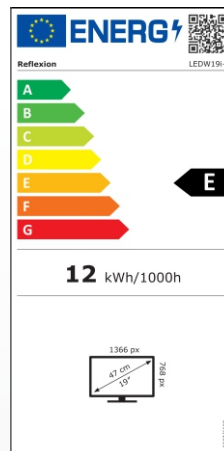

| | | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| DVB T2 TERRESTRIAL | DVB S SATELLITE | DVB C CABLE |
| LED | PVR REC | USB UNIVERSAL SERIAL BUS |
| HD ready | HD TV | HDMI ARC |
| CI+ | EPG elektr. Programmführer | HD + Kompatibel |
| Kabel Tuner | AC/DC 12V OR 24V | Hotel Mode |

Leistungsübersicht

19" (47 cm) Wide-Screen LED-Fernsehgerät

- HD ready (1366 x 768) / 60Hz, Kontrast 3000:1, Bildformat 16:9
- Reaktionszeit: 14 ms, 16,7 Mio. Farben, Helligkeit 200 cd/m²
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten, OSD mehrsprachig
- Anschlüsse: DC IN (12V / 24V), COAX (Digitaler Audio-Ausgang), Mini AV-Eingang
Kopfhörer-Ausgang (3,5mm), TV1 (Satellit / DVB-S2), TV2 (DVB-C / T2HD), RJ45
2x HDMI (HDMI 1 ist ARC kompatibel), 2x USB, CI+ Slot, CVBS-Ausgang, Line-Out
- Zubehör: Fernbedienung (inkl. Batterien), Autoadapter (DC: 12V), Netzteil (AC:230V)
Standfuß, Aktive DVB-T Zimmerantenne (5V), Bedienungsanleitung
- Vesa Standard: 100 x 100 / Gewicht Gerät: 2,0 kg / komplett: 3,2 kg
- Gerätemaße (L/T/H): 436 x 45 x 258 mm / Maße mit Fuß: 436 x 169 x 313 mm

EAN 4260664980506 / VPE 1



19" Smart LED-TV LEDW19i+

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| Gerätetyp | | LEDW19i+ |
| Hersteller | | Reflexion |
| Energieeffizienzklasse (Standard SD) | | E |
| Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD) | | 12W |
| Leistungsaufnahme „Aus“ / Standby | | <0,5W |
| Leistungsaufnahme „vernetzt Standby“ | | <0,5W |
| Art des elektrischen Displays | | LCD / LED (Class 1) |
| Seitenverhältnis | | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | | 1366 x 768 |
| Bildschirmdiagonale (cm / Zoll) | | 47cm / 19 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | | 9,4dm ² |
| Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit | | 60Hz / 14ms |
| Netzteil: Art der | Eingangsspannung | AC: 100-240V~50/60Hz |
| Stromversorgung | Ausgangsspannung | DC: 12V 3A |
| Eingangsspannung Gerät | | 12V 3A / 24V 1,5A |
| Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h) | | 12kWh/1000h |
| Kontrast | | 3000:1 |
| Helligkeit (cd/m²) | | 200cd/m ² |
| Farben | | 16.7Mio Farben |
| Betrachtungswinkel | | V: 178° / H: 178° |
| TV-Funktion | TV Standard | BG, DK, I, L/L |
| | Kanäle (ATV / DVB-T/C/S) | 100 / 1000 / 5000 |
| | Videotext (ATV / DTV) | 1000 / 1000 |
| Anschlüsse | Power Input (DC 12V / 24V) | 1 |
| | RJ45 | 1 |
| | CVBS (OUT) | 1 |
| | L/R (LINE OUT) | 1 |
| | HMDI 1 (ARC) | 1 |
| | HDMI 2 | 1 |
| | TV 1 (DVB-S/S2) | 1 |
| | TV 2 (DVB-C/T2) | 1 |
| | COAXIAL (OUT) | 1 |
| | CI+ SLOT | 1 |
| | MINI AV (IN) | 1 |
| | KOPFHÖRER (3,5mm) | 1 |
| | USB (5V / 500mA) | 2 |
| WLAN / BLUETOOTH | | WLAN: 802.11b/g/n 2,4 ~ 2,5 GHz Bluetooth: V.4.2 2,4GHz |
| Android Version | | Version 9.0 |
| OSD Sprache | | English / Deutsch / Französisch usw. |
| AUDIO Ausgang | | 2x 5W |
| Gewicht (Gerät inkl. Fuß) | | 2,0 Kg |
| Gewicht komplett | | 3,2 Kg |
| Leistungsaufnahme MAXIMAL | | 36W |
| Spitzenluminanzverhältnis in % | | <65% |
| Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten | | 0,0mg / Nein |
| VESA | | 100 x 100 |
| Maße nur Gerät ohne Fuß: (B/T/H) in mm | | 436 x 45 x 258 |
| Maße mit Fuß: (B/T/H) in mm | | 436 x 169 x 313 |

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.