


## 24" LED-TV - 4 in 1 - Gerät

mit integriertem DVB-T2HD, DVB-C, DVB-S2, CI+ Slot & Bluetooth



Jetzt neu mit Bluetooth!

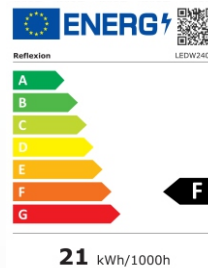


<b>DVB T2</b> TERRESTRIAL	<b>DVB S2</b> SATELLITE	<b>DVB C</b> CABLE
Full HD <b>1080</b>	HD ready 1080p	HD TV 1080p
<b>LED</b>	<b>PVR</b>	<b>USB</b> UNIVERSAL SERIAL BUS
<b>HDMI ARC</b>	<b>HDMI</b> HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE	
<b>CI+</b>	<b>EPG</b> elektr. Programmführer	<b>HD +</b> Kompatibel
Kabel Tuner	<b>AC/DC</b> 12V OR 24V	Hotel Mode

## Leistungsübersicht

24" (60 cm) Wide-Screen LED-Fernsehgerät

- Full HD-Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 3000:1, Bildformat 16:9
- Reaktionszeit: 8,5 ms, 16,7 Mio. Farben, Helligkeit 220 cd/m<sup>2</sup>
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten, OSD mehrsprachig
- Anschlüsse: DC IN (12V / 24V), COAX (Digitaler Audio-Ausgang), Mini AV / YPbPr-Eingang
- Kopfhörer-Ausgang (3,5mm) DVB-S2, DVB-C / T2HD, 2x HDMI (HDMI 1 ist ARC kompatibel)
- 2x USB (5V / 500mA), CI+ Slot, CVBS-Ausgang, Line-Out (Cinch Audio-Ausgang)
- Zubehör: Fernbedienung (inkl. 2x AAA Batterien), Standfuß, Netzteil (AC: 230V), Autoadapter (DC: 12V), Aktive DVB-T Antenne (5V), Bedienungsanleitung
- Vesa Standard: 100 x 100
- Gerätemaße (B/T/H): 551 x 45 x 326 mm / Maße mit Fuß: 551 x 169 x 379 mm

EAN 4260035679749 / VPE 1

DATENBLATT LEDW240+		
Gerätetyp		LEDW240+
Hersteller		Reflexion
Energieeffizienzklasse (Standard SD)		F
Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD)		21W
Leistungsaufnahme „Aus“ / Standby		0W / <0,5W
Art des elektrischen Displays		LCD /LED (Class1)
Seitenverhältnis		16:9
Bildschirmauflösung (Pixel)		1920 x 1080
Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)		60cm / 24 Zoll
Sichtbare Bildschirmfläche		15,3dm <sup>2</sup>
Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit		60Hz / 8,5ms
Netzteil: Art der Stromversorgung	Eingangsspannung	AC: 100-240V~50/60Hz
	Ausgangsspannung	DC: 12V 3A
Eingangsspannung Gerät		12V 3A / 24V 1,5A
Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h)		21kWh/1000h
Kontrast		3000:1
Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> )		220 cd/m <sup>2</sup>
Farben		16,7M Farben
Betrachtungswinkel		V: 178° / H: 178°
TV Funktion	TV Standard	BG, DK, I, L
	Kanäle (ATV / DVB-T/C/S)	100 / 1000 / 5000
	Videotext (ATV / DTV)	1000 / 1000
Anschlüsse	Power Input (DC: 12V / 24V)	1
	COXIAL OUT (Cinch)	1
	HDMI 1 (ARC)	1
	HDMI 2	1
	CVBS OUT	1
	L/R LINE OUT	1
	TV 1 (DVB-S/S2)	1
	TV 2 (DVB-C/T2)	1
	Kopfhörer  (3,5mm)	1
	USB (5V / 500mA)	2
	CI+ SLOT	1
	MINI AV (IN)	1
	MINI YPbPr (IN)	1
Bluetooth		V5.1 / 2,4GHz
OSD Sprache		English / Deutsch / Französisch usw.
AUDIO Ausgang		Max. 2x 5 Watt
Gewicht (nur Gerät)		2,9 Kg
Gewicht komplett		4,3 Kg
Leistungsaufnahme MAXIMAL		36W
Spitzenluminanzverhältnis in %		80%
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten		0,0mg / Nein
VESA		100 x 100mm
Maße nur Gerät ohne Fuß: (B/T/H) in mm		551 x 45 x 326
Maße Gerät mit Fuß: (B/T/H) in mm		551 x 169 x 379

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.