


22" (55cm) LED-TV - 5 in 1 - Gerät

mit integriertem DVD-Player, DVB-T2HD, DVB-C, DVB-S2, CI+Slot und Bluetooth

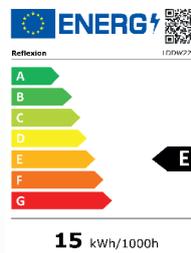

DVB T2 TERRESTRIAL	DVB C CABLE	DVB S2 SATELLITE
LED	PVR REC1	Bluetooth
Full HD 1080	HD TV	HDMI ARC
CI+	EPG elektr. Programmführer	HD + Kompatibel
Kabel Tuner	AC/DC 12V OR 24V	Hotel Mode

Leistungsübersicht

22" (55 cm) Wide-Screen LED-Fernsehgerät

- Full HD-Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 4000:1, Bildformat 16:9
- Reaktionszeit: 5 ms, 16,7 Mio. Farben, Helligkeit 220 cd/m²
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten, OSD mehrsprachig
- Anschlüsse: DC IN (12V / 24V), COAX (Digitaler Audio-Ausgang), Mini AV / YPbPr-Eingang
Kopfhörer-Ausgang (3,5mm), TV1 (Satellit / DVB-S/S2), TV2 (DVB-C / T2HD)
2x HDMI (HDMI 1 ist ARC kompatibel), 2x USB, CI+ Slot, CVBS-Ausgang, Line-Out
- Zubehör: Fernbedienung (inkl. Batterien) 12V Autoadapter, Netzteil (AC:230V), Standfuß
Aktive DVB-T Zimmerantenne (5V), Bedienungsanleitung
- Vesa Standard: 100 x 100 / Gewicht Gerät: 3,24 kg / komplett: 4,14 kg
- Gerätemaße (B/T/H): 501 x 46 x 296 mm / Maße mit Fuß: 501 x 169 x 348 mm

EAN 4260035679466 / VPE 1



22" LED-TV LDDW220+

Gerätetyp		LDDW220+
Hersteller		Reflexion
Energieeffizienzklasse (Standard SD)		E
Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD)		15W
Leistungsaufnahme „Aus“ / Standby		<0,5W
Art des elektrischen Displays		LCD /LED (Class1)
Seitenverhältnis		16:9
Bildschirmauflösung (Pixel)		1920x1080
Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)		55cm / 22 Zoll
Sichtbare Bildschirmfläche		12,8dm ²
Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit		60Hz / 5ms
Netzteil: Art der Stromversorgung	Eingangsspannung	AC: 100-240V~50/60Hz
	Ausgangsspannung	DC: 12V 3A
Eingangsspannung Gerät		12V 3A / 24V 1,5A
Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h)		15kWh/1000h
Kontrast		4000:1
Helligkeit (cd/m²)		220 cd/m ²
Farben		16,7M Farben
Betrachtungswinkel		V: 178° / H: 178°
TV Funktion	TV Standard	BG, DK, I, L
	Kanäle (ATV / DVB-T/C/S)	100 / 1000 / 5000
	Videotext (ATV / DTV)	1000 / 1000
Anschlüsse	Power Input (DC: 12V / 24V)	1
	COXIAL OUT	1
	HDMI 1 (ARC)	1
	HDMI 2	1
	CVBS OUT	1
	L/R LINE OUT (Cinch)	1
	TV 1 (DVB-S/S2)	1
	TV 2 (DVB-C/T2 HD)	1
	Kopfhörer  (3,5mm)	1
	USB (5V / 500mA)	2
	CI+ SLOT / DVD Laufwerk	1 / 1
	MINI AV (IN)	1
	MINI YPbPr (IN)	1
Bluetooth		V5.1 / 2,4GHz
DVD-Wiedergabeformate		DVD, CD, CD-R/-RW, DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, MP3, JPEG, VCD
OSD Sprache		English / Deutsch / Französisch usw.
AUDIO Ausgang		Max. 2x 5Watt
Gewicht (nur Gerät)		3,24 Kg
Gewicht komplett		4,14 Kg
Leistungsaufnahme MAXIMAL		36W
Spitzenluminanzverhältnis in %		<80%
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten		0,0mg / Nein
VESA		100 x 100mm
Maße nur Gerät ohne Fuß: (B/T/H) in mm		501 x 46 x 296
Maße Gerät mit Fuß: (B/T/H) in mm		501 x 169 x 348

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.