


## 22" LED-TV - 4 in 1 - Gerät

mit integriertem DVB-T2HD, DVB-C, DVB-S2, CI+ Slot und Bluetooth



aktiv

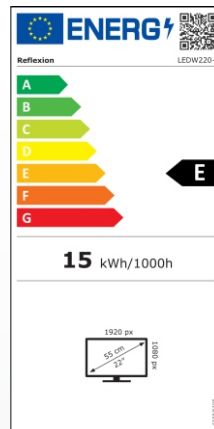


<b>DVB T2</b> TERRESTRIAL	<b>DVB S</b> SATELLITE	<b>DVB C</b> CABLE
<b>LED</b>	<b>PVR</b> REC J	<b>USB</b> UNIVERSAL SERIAL BUS
<b>Full HD</b> 1080	<b>HD</b> TV	<b>HDMI</b> ARC
<b>CI+</b>	<b>EPG</b> elektr. Programmführer	<b>HD +</b> Kompatibel
Kabel Tuner	<b>AC/DC</b> 12V OR 24V	Hotel Mode

### Leistungsübersicht

22" (55 cm) Wide-Screen LED-Fernsehgerät

- Full HD-Auflösung (1920 x 1080) / 60Hz, Kontrast 4000:1, Bildformat 16:9
- Reaktionszeit: 5 ms, 16,7 Mio. Farben, Helligkeit 220 cd/m<sup>2</sup>
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten, OSD mehrsprachig
- Anschlüsse: DC IN (12V / 24V), COAX (Digitaler Audio-Ausgang), Mini AV / YPbPr-Eingang  
Kopfhörer-Ausgang (3,5mm), TV1 (Satellit / DVB-S/S2), TV2 (DVB-C / T2HD)  
2x HDMI (HDMI 1 ist ARC kompatibel), 2x USB, CI+ Slot, CVBS-Ausgang, Line-Out
- Zubehör: Fernbedienung (inkl. Batterien) 12V Autoadapter, Netzteil (AC:230V), Standfuß  
Aktive DVB-T Zimmerantenne (5V), Bedienungsanleitung
- Vesa Standard: 100 x 100 / Gewicht Gerät: 2,6 kg / komplett: 4,0 kg
- Gerätemaße (L/T/H): 501 x 45 x 296 mm / Maße mit Fuß: 501 x 169 x 351 mm

EAN 4260664980513 / VPE 1

<b>Gerätetyp</b>		LEDW220+
<b>Hersteller</b>		Reflexion
<b>Energieeffizienzklasse (Standard SD)</b>		E
<b>Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD)</b>		15W
<b>Leistungsaufnahme „Aus“ / Standby</b>		0,4W / 0,5W
<b>Art des elektrischen Displays</b>		LCD /LED (Class1)
<b>Seitenverhältnis</b>		16:9
<b>Bildschirmauflösung (Pixel)</b>		1920x1080
<b>Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)</b>		55cm / 22 Zoll
<b>Sichtbare Bildschirmfläche</b>		12,8dm <sup>2</sup>
<b>Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit</b>		60Hz / 5ms
<b>Netzteil: Art der Stromversorgung</b>	<b>Eingangsspannung</b>	AC: 100-240V~50/60Hz
	<b>Ausgangsspannung</b>	DC: 12V 3A
<b>Eingangsspannung Gerät</b>		12V 3A / 24V 1,5A
<b>Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h)</b>		15kWh/1000h
<b>Kontrast</b>		4000:1
<b>Helligkeit (cd/m<sup>2</sup>)</b>		220 cd/m <sup>2</sup>
<b>Farben</b>		16,7M Farben
<b>Betrachtungswinkel</b>		V: 178° / H: 178°
<b>TV Funktion</b>	<b>TV Standard</b>	BG, DK, I, L
	<b>Kanäle (ATV / DVB-T/C/S)</b>	100 / 1000 / 5000
	<b>Videotext (ATV / DTV)</b>	1000 / 1000
<b>Anschlüsse</b>	<b>Power Input (DC: 12V / 24V)</b>	1
	<b>COXIAL OUT</b>	1
	<b>HDMI 1 (ARC)</b>	1
	<b>HDMI 2</b>	1
	<b>CVBS OUT</b>	1
	<b>L/R LINE OUT (Cinch)</b>	1
	<b>TV 1 (DVB-S/S2)</b>	1
	<b>TV 2 (DVB-C/T2 HD)</b>	1
	<b>Kopfhörer  OUT (3,5mm)</b>	1
	<b>USB (5V / 500mA)</b>	2
	<b>CI+ SLOT</b>	1
	<b>MINI AV (IN)</b>	1
	<b>MINI YPbPr (IN)</b>	1
<b>Bluetooth</b>		V5.1 / 2,4GHz
<b>OSD Sprache</b>		English / Deutsch / Französisch usw.
<b>AUDIO Ausgang</b>		Max. 2x 5Watt
<b>Gewicht (nur Gerät)</b>		2,6 Kg
<b>Gewicht komplett</b>		4,0 Kg
<b>Leistungsaufnahme MAXIMAL</b>		36W
<b>Spitzenluminanzverhältnis in %</b>		80%
<b>Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten</b>		0,0mg / Nein
<b>VESA</b>		100 x 100mm
<b>Maße nur Gerät ohne Fuß: (B/T/H) in mm</b>		501 x 45 x 296
<b>Maße Gerät mit Fuß: (B/T/H) in mm</b>		501 x 169 x 351

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.