


## 19" LED-TV - 5 in 1 - Gerät

mit integriertem DVD-Player, DVB-T2HD, DVB-C, DVB-S2, CI+ Slot & Bluetooth



Jetzt neu mit Bluetooth!

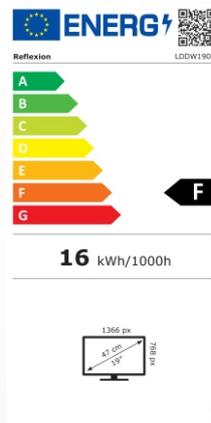

<b>DVB T2</b> TERRESTRIAL	<b>DVB S2</b> SATELLITE
<b>DVB C</b> CABLE	<b>DVD</b> VIDEO
<b>LED</b>	<b>PVR</b>
<b>HD ready</b> 720p	<b>HD TV</b> 720p
<b>HDMI ARC</b>	<b>HDMI</b> HIGH SPEED HDMI FULLY COMPLIANT INTERFACE
<b>CI+</b>	<b>EPG</b> elektr. Programmführer
Kabel Tuner	<b>AC/DC</b> 12V OR 24V
	<b>HD +</b> Kompatibel Hotel Mode
	<b>USB B</b> UNIVERSAL SERIAL BUS

## Leistungsübersicht

19" (47 cm) Wide-Screen LED-Fernsehgerät

- HD-ready Auflösung (1366 x 768), Kontrast 3000:1, Bildformat 16:9
- Reaktionszeit: 14 ms, 16,7 Mio. Farben, Helligkeit 200 cd/m<sup>2</sup>
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten, OSD mehrsprachig
- Anschlüsse: DC IN (12V / 24V), COAX (Digitaler Audio-Ausgang), Mini AV / YPbPr-Eingang
- Kopfhörer-Ausgang (3,5mm) DVB-S2, DVB-C / T2HD, 2x HDMI (HDMI 1 ist ARC kompatibel)
- 2x USB (5V / 500mA), CI+ Slot, CVBS-Ausgang, Line-Out (Cinch Audio-Ausgang)
- Zubehör: Fernbedienung (inkl. 2x AAA Batterien), Standfuß, Netzteil (AC: 230V), Autoadapter (DC: 12V), Aktive DVB-T Antenne (5V), Bedienungsanleitung
- Vesa Standard: 100 x 100
- Gerätemaße (B/T/H): 436 x 46 x 258 mm / Maße mit Fuß: 436 x 169 x 313 mm

EAN 4260035679725 / VPE 1

DATENBLATT LDDW190+		
Gerätetyp	LDDW190+	
Hersteller	Reflexion	
Energieeffizienzklasse (Standard SD)	F	
Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD)	16W	
Leistungsaufnahme „Aus“ / Standby	0,4W / <0,5W	
Art des elektrischen Displays	LCD /LED (Class1)	
Seitenverhältnis	16:9	
Bildschirmauflösung (Pixel)	1366 x 768	
Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)	47cm / 19 Zoll	
Sichtbare Bildschirmfläche	9,4dm <sup>2</sup>	
Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit	60Hz / 14ms	
Netzteil: Art der Stromversorgung	Eingangsspannung Ausgangsspannung	
	AC: 100-240V~50/60Hz DC: 12V 3A	
Eingangsspannung Gerät	12V 3A / 24V 1,5A	
Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h)	16kWh/1000h	
Kontrast	3000:1	
Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> )	200 cd/m <sup>2</sup>	
Farben	16,7M Farben	
Betrachtungswinkel	V: 178° / H: 178°	
TV Funktion	TV Standard	BG, DK, I, L
	Kanäle (ATV / DVB-T/C/S)	100 / 1000 / 5000
	Videotext (ATV / DTV)	1000 / 1000
Anschlüsse	Power Input (DC: 12V / 24V)	1
	COXIAL OUT	1
	HDMI 1 (ARC)	1
	HDMI 2	1
	CVBS OUT	1
	L/R LINE OUT (Cinch)	1
	TV 1 (DVB-S/S2)	1
	TV 2 (DVB-C/T2 HD)	1
	Kopfhörer  (3,5mm)	1
	USB (5V / 500mA)	2
	CI+ SLOT / DVD Laufwerk	1 / 1
	MINI AV (IN)	1
MINI YPbPr (IN)	1	
Bluetooth	V5.1 / 2,4GHz	
DVD-Wiedergabeformate	DVD, CD, CD-R/-RW, DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, MP3, JPEG, VCD	
OSD Sprache	English / Deutsch / Französisch usw.	
AUDIO Ausgang	Max. 2x 5Watt	
Gewicht (nur Gerät)	2,3 Kg	
Gewicht komplett	3,5 Kg	
Leistungsaufnahme MAXIMAL	36W	
Spitzenluminanzverhältnis in %	80%	
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten	0,0mg / Nein	
VESA	100 x 100mm	
Maße nur Gerät ohne Fuß: (B/T/H) in mm	436 x 46 x 258	
Maße Gerät mit Fuß: (B/T/H) in mm	436 x 169 x 313	

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.