

16" LED-TV - 5 in 1 - Gerät

mit integriertem DVD-PLAYER, DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 HD & Analog Kabel




DVB-T2
mit HD
(H.265 HEVC)

Widescreen



aktiv

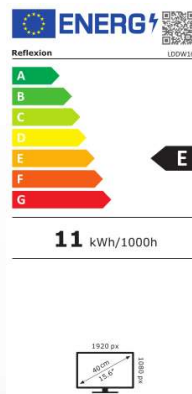

DVB S2 SATELLITE	DVB S SATELLITE
DVB C CABLE	DVB T TERRESTRIAL
LED	DVD VIDEO
Full HD 1080	USB UNIVERSAL SERIAL BUS
CI+	EPG elektr. Programmführer
Kabel Tuner	AC/DC 12V OR 24V
	HD + Kompatibel
	Hotel Mode

Leistungsübersicht

16" (40 cm) LED-Fernsehgerät mit

- DVD-Player, DVB-S2, DVB-C und DVB-T2 HD
- Full HD Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 3.000:1, Bildformat 16:9
- Reaktionszeit: 8 ms, 0,26 Mio. Farben, Beleuchtung 200 cd/m²
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1.000 Seiten
- OSD mehrsprachig, Bildwiederholungsrate 50/60 Hz, HDMI-Anschluss
- USB / SCART / VGA / PC Audio in / YPBPR / AV / COAXIAL Ausgang / CI+ / Kopfhörerausgang
- Wiedergabe von DVD, CD, MPEG-1/2/4, BMP, JPG, PNG, MP3, WMA und AAC
- Zubehör: Fernbedienung, Netzteil, Standfuß, 12/24V-Adapter und aktive DVB-T Antenne
- Analog-Kabel-Tuner, Hotel Mode, EPG (elektronischer Programmführer), 12/24/230 Volt

VPE 1

EAN 4260035678506

Gerätetyp		LDDW160
Hersteller		Reflexion
Energieeffizienzklasse (Standard SD)		E
Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD)		11W
Leistungsaufnahme „Aus“		0W
Leistungsaufnahme „Standby“		0,4W
Art des elektrischen Displays / Panel Technologie		TV / LCD/LED (Pixel Class 1)
Seitenverhältnis		16:9
Bildschirmauflösung (Pixel)		1920x1080
Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)		40cm / 16"
Sichtbare Bildschirmfläche		6,66dm²
Bildwiederholfrequenz		60Hz
Art der Stromversorgung Netzteil	Eingangsspannung	AC: 100 – 240V ~ 50/60Hz
	Ausgangsspannung	DC: 12V 3A
Eingangsspannung Gerät		DC: 12V 3A / 24V 1,5A
Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h)		11kWh/1000h
Kontrast		3000:1
Helligkeit (cd/m²) / Reaktionszeit		200cd/m² / 8ms
Farben		262K Farben
Betrachtungswinkel		Horizontal: 178° / Vertikal: 178°
TV Funktion	TV Standard	BG, DK, I, L/L
	Kanäle (ATV/DVB-T/C/S)	100 / 1000 (T+C) / 5000 (S)
	Videotext (ATV/DTV)	1000 / 1000 Seiten
Anschlüsse	VGA	1
	PC Audio (Eingang)	1
	SCART	1
	TV1 (S2) Stellit	1
	TV2 (T2HD/C) Terrestrisch / Kabel	1
	COAX (Digitaler-Audio-Ausgang)	1
	HDMI	1x (HDMI ARC)
	USB (5V/500mA)	2
	CI+Slot / Kopfhörerbuchse (3,5mm)	1 / 1
	Mini YPbPr / Mini AV	1 / 1
	POWER INPUT (DC 12V/24V)	1
DVD Laufwerk	1	
DVD Wiedergabeformate		DVD, CD, CD-R/-RW, DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, MP3, JPEG, VCD
OSD Sprache		Englisch / Deutsch/ Französisch usw..
AUDIO Ausgang		2x3 Watt
Gewicht komplett		2,75Kg
Gewicht nur Gerät (inkl. Fuß)		2,40Kg
Leistungsaufnahme MAXIMAL		36W
Spitzenluminanzverhältnis in %		<75%
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten		0,0mg / Nein
VESA		75 x 75mm
Maße nur Gerät ohne Fuß: (B/T/H) in mm		374 x 48 x 244
Maße mit Fuß: (B/T/H) in mm		374 x 120 x 274

HINWEIS: Änderungen von Design und Spezifikationen. auch ohne Vorankündigung. vorbehalten.