
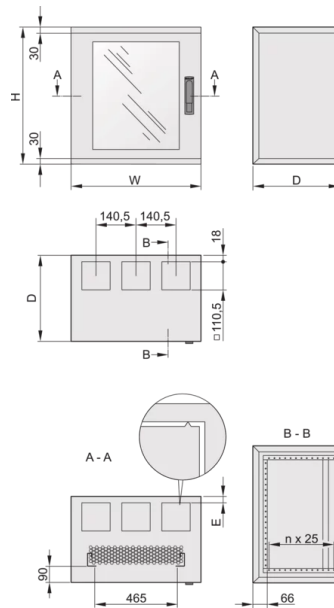


10236-166 EPCASE 19" SCHRANK, WANDMONTAGE, 20 HE, 600 T

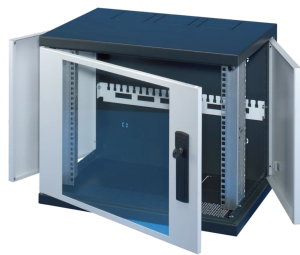

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kabelabfangschiene ist im Lieferumfang enthalten und in Abständen von 25-mm verstellbar.

Schutzart IP 20

Multifunktionales 19-Zoll-Wandgehäuse mit schwenkbaren Seitenplatten

Die Tiefe der 19-Zoll-Platte/-Winkelprofile lässt sich in Abständen von 25-mm verstellen.

Kabeleinführung von oben oder unten möglich; die Kabeleinführungsöffnung kann durch je zwei Bürstenleisten abgedichtet oder zur Montage des Lüfters benutzt werden.

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Gehäuse

Produktfamilie: Epcase

Höhe: 20 HE

Höhe: 992 mm

Breite (mm): 600 mm

Tiefe: 600 mm

Gewicht: 38-kg

Oberfläche: Pulverbeschichtung

Material: Stahl

Traglast: 25-kg

Schutzart: IP20; NEMA Typ 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Multifunktionales 19-Zoll-Wandgehäuse mit schwenkbaren Seitenwänden

ZERTIFIZIERUNGEN



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.