


10238-153 EPCASE 10" SCHRANK, WANDMONTAGE, 12 HE, 280 T

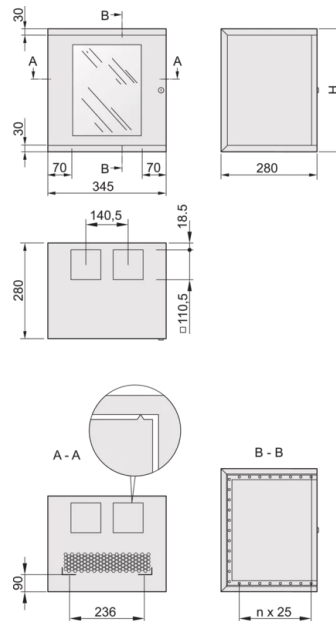

PRODUKTBESCHREIBUNG

10"-Winkelprofile können Tiefenraster von 25 mm verschoben werden.

Komplett vormontiert

Kabeleingang von oben oder unten möglich; die Kabeleinführung kann mit einer Bürstenleiste verschlossen werden

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Gehäuse

Produktfamilie: Epcase

Höhe: 12 HE

Höhe: 612 mm

Breite (mm): 345 mm

Tiefe: 280 mm

Gewicht: 23-kg

Oberfläche: Pulverbeschichtung

Material: Stahl

Traglast: 25-kg

Schutzart: IP20

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Multifunktionales 10-Zoll-Wandgehäuse mit schwenkbaren Seitenwänden

Schwenkhebelgriffe und DIN-Profilhalbzylinder sind nicht nachrüstbar.

ZERTIFIZIERUNGEN



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.