
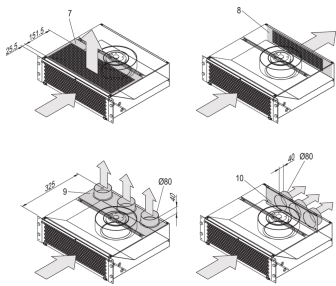
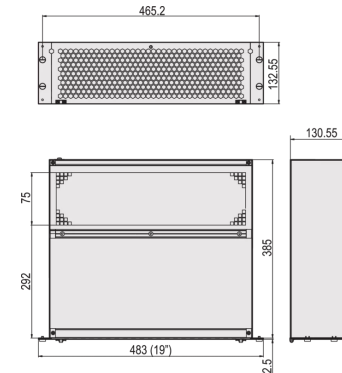


## 10713-546 19-ZOLL DRUCKLÜFTER, 3 HE, MIT RADIALLÜFTER, 230 VAC

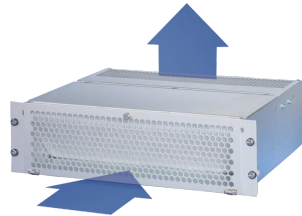

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Gezielte Luftzufuhr zu den Baugruppen

19" Pusher Fan, 3 U, Axial

Air infeed from front, air exits at the top rear of cabinet (guided upwards by cover plates or via hoses to rear and upwards)

Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857

### PRODUKTMERKMALE


Produkttyp: Lüftereinheit

AC Eingangsspannung: 230-V

### ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Lüftereinschub mit integriertem Drucklüfter.

Dieser Drucklüfter lässt sich durch Abdeckbleche für unterschiedliche-Kühlungskonzepte umrüsten

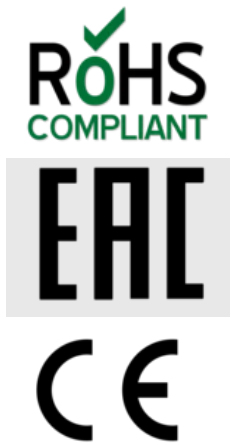

#### Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

#### Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

#### Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

#### Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische  
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)



Unser starkes Markenportfolio:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**