


## 27230-060 TÜRLAGERWINKEL FÜR VERKÜRZTE TÜR, FÜR NOVASTAR, FÜR SLIM-LINE-VORNE (33MM)

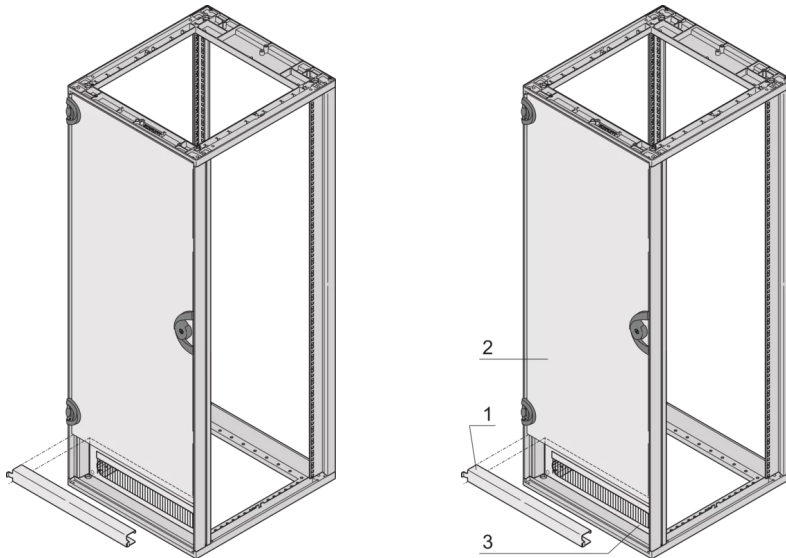

### PRODUKTBE SCHREIBUNG

Montage (1 HE Einbauraum erforderlich) kann oberhalb oder unterhalb der verkürzten Tür erfolgen.

Für Stahltüren, die nicht über die volle Schrankhöhe gehen.

Benötigt 1 HE Einbauraum

Der Zwischenraum kann mit 19-Zoll Frontplatten oder mit einer Kabeldurchführungsplatte abgedeckt werden (3-HE oder 4-HE)

### PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Halter

Produktfamilie: Novastar

Typ: Türlagerwinkel

Passend zu: Schrank

Material: Stahl

Farbe: Schwarzgrau

Farbecode: RAL 7021

Höhe: 1-HE

Höhe: 44,45 mm

Breite (mm): 553 mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Türlagerwinkel für verkürzte Türen, Heavy-Duty und Slim-Line, vorne oder hinten.

## ZERTIFIZIERUNGEN

---



### Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische  
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)



Unser starkes Markenportfolio:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.