
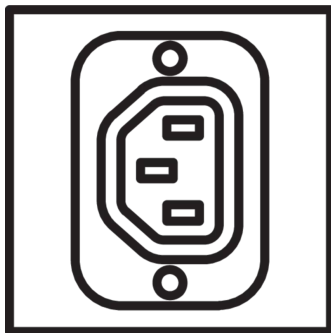
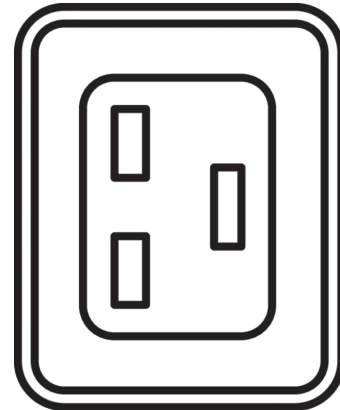


60110-285 STECKDOSENLEISTE, IEC, 3-PHASIG, 32 A, IEC 60309 STECKER, 24 X IEC C13 / 6 X IEC C19, SICHERUNG 6 X 16 A

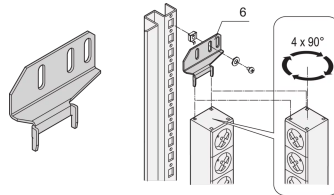

PRODUKTBESCHREIBUNG

Steckdosenleisten mit IEC-Buchsen gemäß IEC 60320

Montage vertikal

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Anschlussleitung 2 m

Einbauhöhe 1 HE

PRODUKTMERKMALE

Steckdosentyp: IEC C13; IEC C19

Anzahl Steckdosen: 30

Farbe: Grau; Schwarz; Rot

Mit Schalter: Nein

Länge: 1753 mm

Wechselspannung: 400-V

Tiefe: 44 mm

Höhe: 44 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuses kann die PDU leicht in ein Schrank mit IEC C13 und C19 Ausgängen mit 3 Phasen-Eingang integriert werden.

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.