
 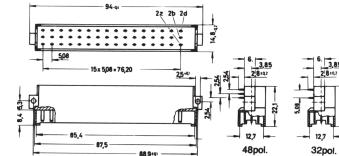



69001-846 STECKVERBINDER F, EN 60603, DIN 41612, MESSERLEISTE, 48 KONTAKTE, LÖTSTIFTE, 2,9 MM

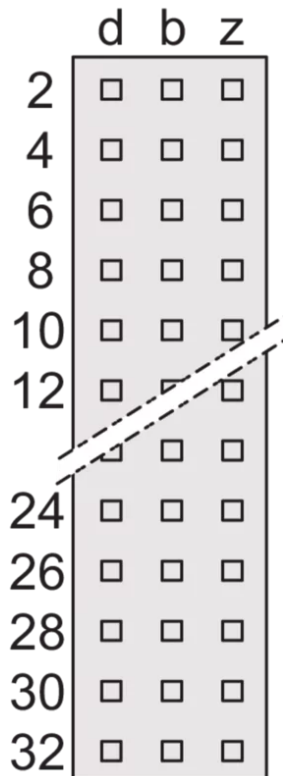

**PRODUKTBECHREIBUNG**

Anforderungsstufe 2 nach EN 60603-2, (DIN 41642)

Codierung separat bestellen

**PRODUKTMERKMALE**

Produkttyp: Steckverbinder

Typ: Messerleiste

Passend zu: Front Platten

Anzahl Kontakte: 48

Kontaktoberfläche: Hartvergoldet

Anschlussraster 5,08 mm

Kriechstrecken Kontakt-Kontakt [mm]: 3 mm

Luftstrecke Kontakt-Kontakt [mm]: 1,6 mm

Max. Strom bei 20°C: 6-A

Max. Widerstand: 20 mΩ

Max. Steck- und Ziehkräfte [N]: 75 N

Prüfspannung Ueff Kontakt-Kontakt [kV]: 1,55 kV

Prüfspannung Ueff Kontakt-Masse [kV]: 2,5 kV

Reihenzuordnung: Z; B; D

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform F. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603-2 (DIN 41642).

## ZERTIFIZIERUNGEN



### Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische  
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)



Unser starkes Markenportfolio:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.