

Zubehör


Verbindungsleitung

Typbezeichnung **S1W-M12C4/AW-5PU**

Artikelnummer **6075689088**

Kontaktbelegung

1) BN	■	1
2) WH	■	2
3) BU	■	3
4) BK	■	4

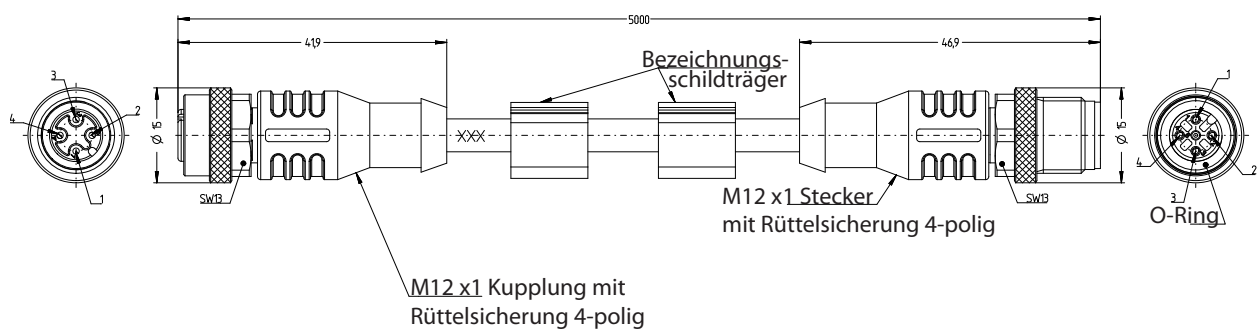

Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V
Strombelastbarkeit	4 A bei 40 °C
Isolationswiderstand	≥100 MΩ

Mechanische Daten

Anschlussart	M12x1, 4-polig (A-Codierung)
Kabel	LiF9YH-11YH 4 x 0,34 mm ² x 5 m +50 mm, Außenmantel PUR UL, schwarz
Umspritzung	TPU
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +90 °C
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68 (nur im gesteckten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)