


Zubehör Verbindungsleitung

Typbezeichnung **S1W-M12C4/AW-10PU**

Artikelnummer **6075689089**

Kontaktbelegung

1	BN	1
2	WH	2
3	BU	3
4	BK	4

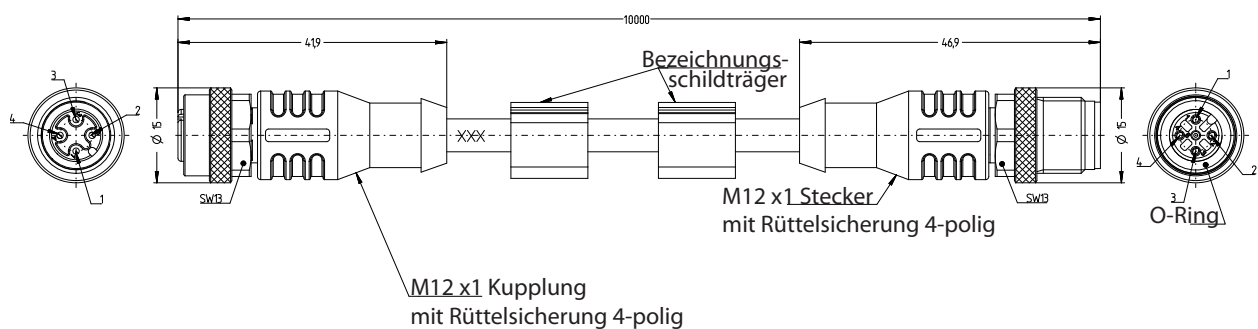

Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V
Strombelastbarkeit	4 A bei 40 °C
Isolationswiderstand	≥100 MΩ

Mechanische Daten

Anschlussart	M12x1, 4-polig (A-Codierung)
Kabel	LiF9YH-11YH 4 x 0,34 mm ² x 10 m +100 mm, Außenmantel PUR UL, schwarz
Umspritzung	TPU
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +90 °C
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68 (nur im gesteckten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)