


Zubehör Anschlussleitung

Typbezeichnung **SFW-M12C4/AW-0,5PU**

Artikelnummer **6075689090**

Kontaktbelegung

- 1) BN
- 2) WH
- 3) BU
- 4) BK

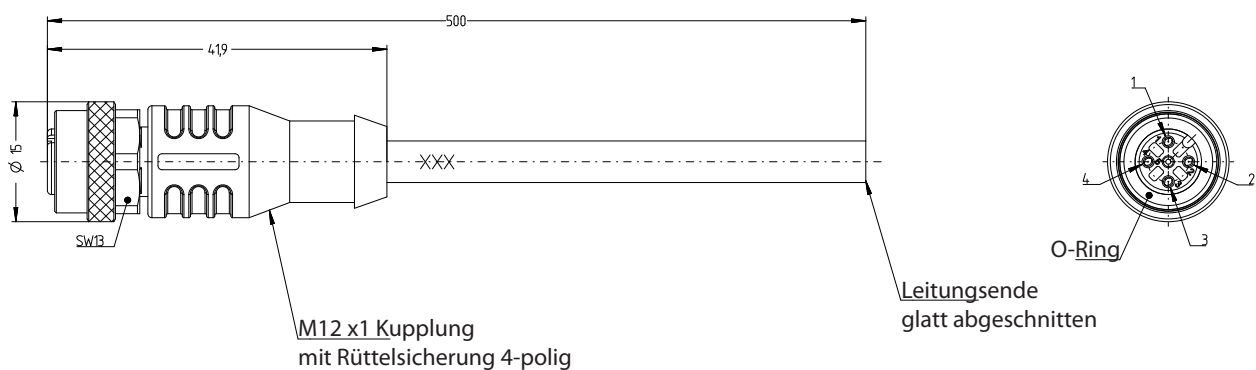

Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V
Strombelastbarkeit	4 A bei 40 °C
Isolationswiderstand	≥100 MΩ

Mechanische Daten

Anschlussart	M12x1, 4-polig (A-Codierung)
Kabel	LiF9YH-11YH 4 x 0,34 mm ² x 0,5 m +20 mm, Außenmantel PUR UL, schwarz
Umspritzung	TPU
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +90 °C
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68 (nur im gesteckten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)