

**Serie 6, Freistehender
Gefrierschrank, 161 x 70 cm, Weiß
GSN51AWCV**



**Der NoFrost Gefrierschrank mit
FreshSense: spart besonders – schützt Ihr
Gefriergut durch konstante
Gefriertemperatur.**

- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Automatisches Super Gefrieren:** schnelles Einfrieren kleinerer Produktmengen während, bereits Gefrorenes nicht auftaut. Dank Temperaturanstiegs-erkennung und Senkung.
- **No Frost:** Damit du nie mehr abtauen musst.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **IceTwister:** einfach herausnehmen und befüllen – für jede Menge Eiswürfel.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	 161 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	 290 l
Geräuschwert:	 38 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 C
Thermometer-Gefrierteil:	 Digital
Beleuchtung:	 Ja
Produktkategorie:	 Gefrierschrank
Bauform:	 Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht möglich
Frostfree System:	 Kühlschranks und Gefriergeräte
Gerätehöhe:	 1610 mm
Gerätebreite:	 700 mm
Gerätetiefe:	 780 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	 1680 x 880 x 760 mm
Nettogewicht:	 84.0 kg
Bruttogewicht:	 91.7 kg
Absicherung:	 10 A
Frequenz:	 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	 230.0 cm
Türanschlag:	 Rechts wechselbar
Gehäusefarbe/-material:	 Weiß
Warnsignal bei Fehlfunktion:	 Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:	 Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	 5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	 1
EAN-Nummer:	 4242005270484
Marke:	 Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	 GSN51AWCV
Produktkategorie:	 Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	 2 x Kälteakku



4 242005 270484

Serie 6, Freistehender Gefrierschrank, 161 x 70 cm, Weiß GSN51AWCV

Der NoFrost Gefrierschrank mit FreshSense: spart besonders – schützt Ihr Gefriergut durch konstante Gefriertemperatur.

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.
- Wandabstandshalter

- weiß
- NoFrost, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 290 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 290 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 290 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 21 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 161 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 14.5 h

Design

- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung im Gefrierbereich

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital
ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und
Netzausfallanzeige
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Gefrierteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Ice-Twister herausnehmbar
- VarioZone: herausnehmbare
- Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 161.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku

Länderspezifische Optionen

Serie 6, Freistehender Gefrierschrank, 161 x 70 cm, Weiß GSN51AWCV

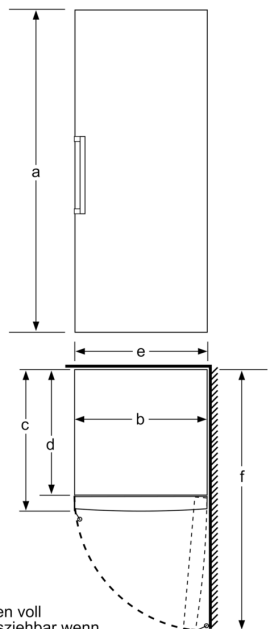

Schalen voll
herausziehbar wenn
das Gerät direkt an
einer Wand platziert wird.

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
- d) Tiefe des Schrankes ohne Abstandsteil
- e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm