


HUAWEI Scale 3

HUAWEI TrueFit™ | 10+ Messindikatoren | Bluetooth®-Verbindungen



**Messung der
Körperdaten**

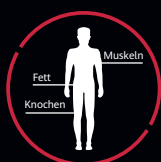


**Intelligente
Erfassung der
Messdaten**



Mehrere Accounts

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

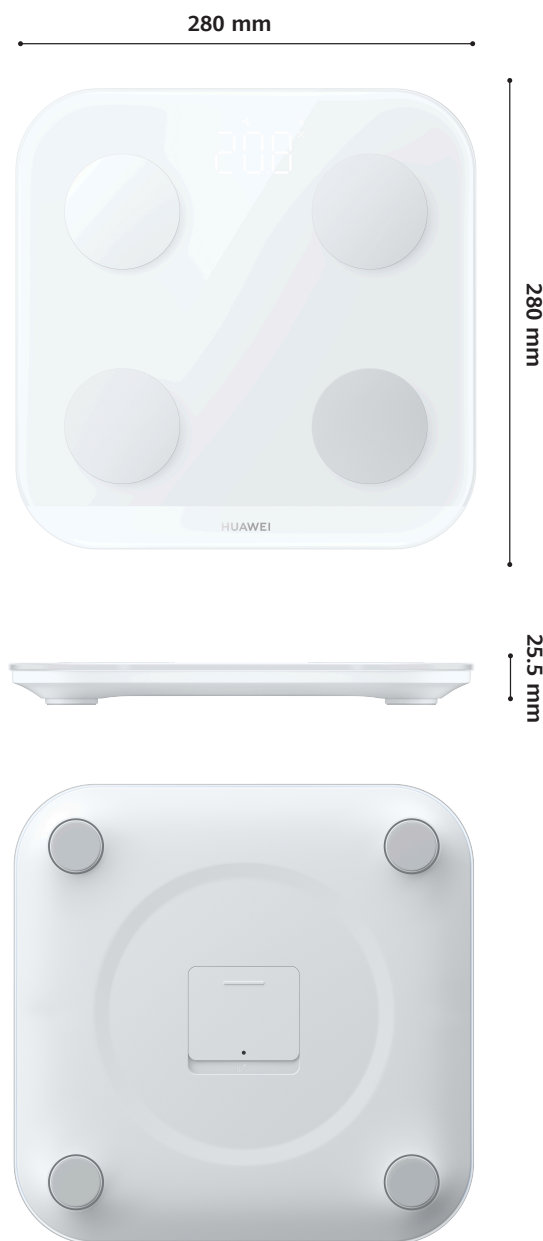

FARBE

Frosty White

MATERIAL

Gehärtetes Glas (Wiegefläche)

VERBINDUNG

Bluetooth®: 5.0, BLE

KÖRPERFETTMESSUNG

Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA)

FREQUENZ DER KÖRPERFETTMESSUNG

AC, 50 kHz

ENERGIEVERSORGUNG

Typ: DC 4.5 V (3 x AAA 1,5 V)

Laufzeit: bis zu 300 Tage (bei 3 x täglicher Messung)

DISPLAY

Dezentes LED-Display

TEMPERATUREN

Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT

unter 95 %

BESONDERE FUNKTIONEN

Gewicht (von 0,1 kg bis 150 kg) in Kilogramm oder Pfund

Gewichtsabstufung (50 g)

Messung der Body Composition (Körperzusammensetzung).

Mehrere Accounts

Intelligente Erfassung der Messdaten

Speicherung früherer Daten

Daten-Synchronisation.

KOMPATIBILITÄT

Smartphones ab Android™ 6.0 und iOS 9.0

GEWICHT

ca. 1,3 kg (ohne Batterien)

UMFANG

HUAWEI Scale 3

Sicherheitsinformation

Schnellstartanleitung

Sicherheitshinweise

Garantiekarte

LOGISTIK-INFO

PRODUKT

HUAWEI Scale 3

Frosty White

Dobby-B19

ARTIKELNR.

55020ABM

EAN-CODE

6941487283002

VERPACKUNG

Größe:

296 x 298 x 37 mm

Gewicht:

1,66 kg