




## MEDO® PRO 30

Wand- und Deckenaufbauleuchte, rund, 3000/4000K, 10W, DALI, Touch, 110°, schwarz

Unser Designklassiker MEDO® bekommt leistungsstarken Zuwachs: die MEDO® PRO. Sie begeistert durch ihre Lebensdauer L80B10@50.000h, förderfähige Energieeffizienz ab 120 lm/W und einen höheren indirekten Lichtanteil. Effizienz ist auch bei der Installation Programm, denn die erfolgt dank unserer EasyBase besonders schnell. Die verbesserte Schutzart IP50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen zwei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000K und 4000K erlaubt. Die MEDO® PRO ist als DALI- und Phasenvariante verfügbar, zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen opaler (UGR<25) und prismatischer (UGR<19) Scheibe. Denn Ihre anspruchsvollsten Projekte verdienen nur die beste Beleuchtung.

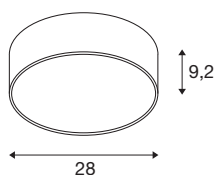

## TECHNISCHE DATEN

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Art. Nr.                                  | 1007286                        |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe     | 2                              |
| IP Code                                   | IP 50                          |
| Schlagfestigkeitsklasse                   | IK 02                          |
| Schlagfestigkeit                          | 0.2 Joule                      |
| Montage                                   | Aufbau                         |
| Montagedetails                            | Decke, Decke mit Zubehör, Wand |
| Dimmbar                                   | Ja                             |
| Technologie der Dimmung                   | DALI, Touch                    |
| Primäre Nennspannung                      | 220-240V ~50/60Hz              |
| Sekundär Strom / Spannung                 | 250 mA                         |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Wattage                                   | 10 W                           |
| Umgebungstemperatur                       | 25 °C                          |
| minimale Umgebungstemperatur              | -20 °C                         |
| maximale Umgebungstemperatur              | 45 °C                          |
| Betriebswirkungsgrad (LOR)                | 0,9                            |
| Netzwerk Bemessungs-Bereitschaftsleistung | 0.26 W                         |
| Anzahl Leuchten an LS B16A                | 72                             |
| Anzahl Leuchten an LS C16A                | 122                            |
| Höhe Einschaltstrom                       | 52 A                           |
| Dauer Einschaltstrom                      | 1 µs                           |

## Lichtquelle

|  |   |
|--|---|
|  |  |
|--|---|

## Zubehör

|         |  |
|---------|--|
| 1001952 | MEDO 5m Abhängung ,<br>schwarz   |
| 1001950 | MEDO 5m Abhängung ,<br>weiß  |
| 135250  | ABHÄNGESET , für ME-<br>DO runde Pendelleuchte,<br>rund, schwarz, 5-adrig    |
| 1001951 | MEDO 5m Abhängung ,<br>silbergrau  |
| 135251  | ABHÄNGESET , für ME-<br>DO runde Pendelleuchte,<br>rund, weiß, 5-adrig       |
| 135254  | ABHÄNGESET , für ME-<br>DO runde Pendelleuchte,<br>rund, silbergrau, 5-adrig |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.4              |
| Lumen                   | 1350/1350 lm     |
| Lichtfarbtemperatur     | 3000/4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel          | 110 °            |
| Farbe                   | schwarz          |
| CRI                     | 90               |
| UGR ≤                   | 25               |
| LXXBXX Daten            | L80B10           |
| Lebensdauer             | 50000 h          |
| Risikogruppe            | 1                |
| Höhe                    | 9.2 cm           |
| Durchmesser             | 28 cm            |
| Nettogewicht            | 1.5 kg           |
| Bruttogewicht           | 1.605 kg         |