




## MEDO® 30

**Wand- und Deckenaufbauleuchte, rund,  
2700/3000/4000K, 12W, Phasenabschnitt, 110°, weiß**

Die neue MEDO® setzt Maßstäbe und begeistert durch eine längere Lebensdauer, bessere Energieeffizienz und einen höheren indirekten Lichtanteil. Die verbesserte Schutzart IP 50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen drei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 2700K, 3000K und 4000K erlaubt. Und dank EasyBase erfolgt auch die Installation so einfach wie schnell.

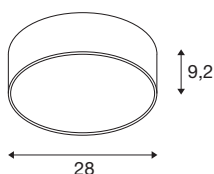

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007317
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP 50
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
Umgebungstemperatur	25 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,89
Anzahl Leuchten an LS B16A	71
Anzahl Leuchten an LS C16A	89
Höhe Einschaltstrom	6.5 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.4

## Lichtquelle

	
--	---

## Zubehör

1001952	MEDO 5m Abhängung , schwarz
1001950	MEDO 5m Abhängung , weiß
135250	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, schwarz, 5-adrig
1001951	MEDO 5m Abhängung , silbergrau
135251	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, weiß, 5-adrig
135254	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, silbergrau, 5-adrig

Lumen	1050/1100/1200 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	9.2 cm
Durchmesser	28 cm
Nettogewicht	1.5 kg
Bruttogewicht	1.605 kg