




NEW TRIA® 68

Deckeneinbauleuchte, rund, max. 10W GU10, schwarz

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® 68 GU10 Version auch gleich als komplettes Set. Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten sind dank austauschbarer LED Leuchtmittel und die drei eleganten Gehäusefarben (Schwarz/Weiss/Aluminium) garantiert. Der Schwenkbereich ermöglicht eine flexible Ausrichtung des hochwertigen Lichts. Und dank des mitgelieferten 68mm Einbaurings sind die Downlights auch noch so schnell wie einfach installiert.

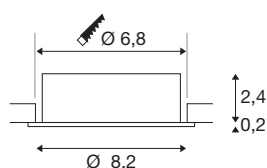

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007369
Fassung	GU10
Leuchtmittel	LED GU10 51mm
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Schwenkbereich	30 °
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	10 W
Farbe	schwarz
Höhe	2.6 cm
Durchmesser	8.2 cm
Nettogewicht	0.1 kg
Bruttogewicht	0.107 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	6.5 cm

Einbaudurchmesser	6.8 cm
-------------------	--------

Leuchtmittlempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, schwarz
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005083	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 4000K, schwarz
1005080	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, schwarz