




## NEW TRIA® 68

Deckeneinbauleuchte, 1800-3000K, 38°, IP 20, rund, schwarz

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® 68 gleich als komplettes Set. Für lichtgestalterische Möglichkeiten sorgt das integrierte LED MODUL, das mit Dim-to-Warm-Technologie (1800-3000K) und verschiedenen Abstrahlwinkeln (38°/60°) erhältlich ist. Der Schwenkbereich ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichts, in schwarz oder weiß fügt sich das qualitativ hochwertige Gehäuse harmonisch in jedes Raumambiente ein. Und dank des mitgelieferten 68mm Einbaurings sind die Downlights auch noch so schnell wie einfach installiert.

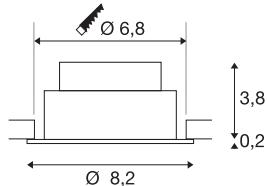

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007424
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Dim-to-Warm, Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	II
Wattage	11 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	85
Anzahl Leuchten an LS C16A	144
Höhe Einschaltstrom	2 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	700 lm
Lichtfarbtemperatur	1800-3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	schwarz

## Lichtquelle

	
<b>CRI</b>	90
<b>LXXBXX Daten</b>	L80B10
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Höhe</b>	4 cm
<b>Durchmesser</b>	8.2 cm
<b>Nettогewicht</b>	0.21 kg
<b>Bruttогewicht</b>	0.225 kg
<b>Ausschnittsform</b>	rund
<b>Einbautiefe</b>	4.5 cm
<b>Einbaudurchmesser</b>	6.8 cm