




NEW TRIA® 75

Deckeneinbauleuchte, 2700K, 38°, IP 20, rund, schwarz

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® 75 gleich als komplettes Set. Für lichtgestalterische Möglichkeiten sorgt das integrierte LED MODUL, das mit verschiedenen Lichtfarben (2700K/3000K) und einem Abstrahlwinkel von 38° erhältlich ist. In schwarz oder weiß fügt sich das runde Gehäuse harmonisch in jedes Raumambiente ein. Und dank des mitgelieferten 75mm Einbaurings sind die Downlights auch noch so schnell wie einfach installiert.

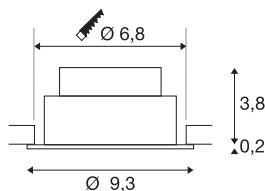

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007402
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	88
Anzahl Leuchten an LS C16A	149
Höhe Einschaltstrom	3 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.4
Lumen	705 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	schwarz

Lichtquelle

	
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	4 cm
Durchmesser	9.3 cm
Nettогewicht	0.2 kg
Bruttогewicht	0.214 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	4 cm
Einbaudurchmesser	7.5 cm