




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

Deckeneinbauleuchte, 2500/3000/4000K, 60°, IP 20, quadratisch, schwarz

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® UNIVERSAL 68 gleich als komplettes Set. Für lichtgestalterische Möglichkeiten sorgt das integrierte Multi-Wattage LED MODUL, das in Sachen Leistung und Lichtintensität variabel und verschiedenen Abstrahlwinkeln (38°/60°) erhältlich ist. Während der CCT-Switch eine einfache Auswahl zwischen 2500K, 3000K und 4000K erlaubt, sorgt der Schwenkbereich für eine flexible Ausrichtung des Lichts. In schwarz oder weiß fügt sich das qualitativ hochwertige Gehäuse harmonisch in jedes Raumambiente ein. Und dank des mitgelieferten 68mm Einbaurings sind die Downlights auch noch so schnell wie einfach installiert.

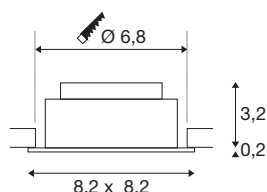

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007440
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	100-180 mA
Schutzklasse	II
Wattage	8.6 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	128
Anzahl Leuchten an LS C16A	212
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	540/600/600 lm
Lichtfarbtemperatur	2500/3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	schwarz

Lichtquelle

		CRI	90
		LXXBXX Daten	L80B10
		Lebensdauer	50000 h
		Risikogruppe	1
		Länge	8.2 cm
		Breite	8.2 cm
		Höhe	3.4 cm
		Nettogewicht	0.21 kg
		Bruttogewicht	0.225 kg
		Ausschnittsform	rund
		Einbautiefe	4 cm
		Einbaudurchmesser	6.8 cm