

Highlights

- **4 Geschwindigkeitsstufen**
niedrig, mittel, hoch, sehr hoch
- **Interne Schwenkfunktion**
Die Schwenkfunktion verteilt die gekühlte Luft optimal in alle Bereiche des Raumes.
- **Kühleffekt**
Kühlt die angesaugte Raumluft um bis zu 8°C
- **Luftreiniger**
Die angesaugte Luft wird durch den Filter gewaschen. Staub, Pollen, Milben sowie Bakterien und unangenehme Gerüche werden dadurch aus der Luft herausgefiltert.
- **Anion**
Ionisatoren in Luftreinigern erzeugen negativ geladene Ionen (Anionen), die sich mit positiv geladenen Schmutzpartikeln in der Raumluft zu größeren Clustern verbinden.
- **63 Liter Wassertank**
Betrieb bis zu 10 Stunden möglich.



Dieser leistungsstarke Luftkühler mit einem beeindruckenden 63-Liter-Wassertank sorgt an heißen Tagen für die perfekte Abkühlung. Die angesaugte Raumluft wird dabei um beeindruckende 8°C abgekühlt.

Dank der 4 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen und einem speziellen Kühlmodus können Sie das Raumklima ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

Der leicht zugängliche Wassertank lässt sich mühelos befüllen, und die Bedienung erfolgt spielend einfach über die mitgelieferte Fernbedienung oder das Touch-Panel am Gerät.

Waschbare Staub- und Wasserfilter sowie ein integrierter Ionisator gewährleisten eine gründliche Reinigung der Luft und neutralisieren unangenehme Gerüche. Die angesaugte Luft wird durch die Filter gereinigt, wodurch Staub, Pollen, Milben, Bakterien und unangenehme Gerüche effektiv aus der Luft entfernt werden.

Die Schwenkfunktion gewährleistet eine optimale Verteilung der gekühlten Luft in allen Bereichen des Raumes.

Mit der Timer-Funktion können Sie das Gerät zeitgesteuert ausschalten.

Hinweis: Aufgrund der hohen Befeuchtungsleistung des Gerätes ist eine ausreichende Luftzufuhr in Innenräumen erforderlich. Das Gerät eignet sich besonders gut für den Gebrauch in Werkstätten, gut durchlüfteten Räumen sowie im Freien.



Lieferumfang

- Luftkühler
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Garantiezeit

- 2 Jahre




Frontansicht



Schrägsicht



Rückansicht

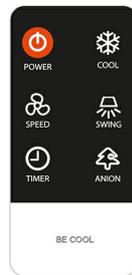

Fernbedienung

Spezifikationen:

- 3 in 1: Kühlen, Befeuchten, Ventilieren
- Luftzirkulation 5.500 m³/h
- Wirkungsbereich 45 m²
- Stromverbrauch 205 Watt (1.00 A)
- Wassertankvolumen 63 Liter
- direkt Wasseranschluss möglich
- Betriebszeit mit vollem Tank 7 – 10 Stunden
- Wasserverdunstung 6,0 bis 9,0 Liter pro Stunde
- 4 Stufen
- Luftreiniger mit Ionisator (Anion)
- Spezial Rotorblatt
- Laufrollen
- Einfach zu befüllender Wassertank
- Touch-Bedienfeld

Abmessungen:

- Produkt (B×H×T): 610×1250×462 mm
- Verpackung (B×H×T): 650×1290×510 mm
- Netto-/Bruttogewicht: 23 kg / 26,4 kg

