


TECHNISCHES DATENBLATT

SECUMAX 145 NR. 145001

Sicherheitstechnik

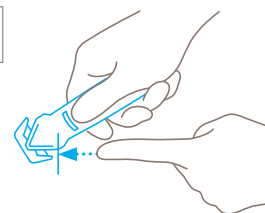

Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit

Die Klinge des SECUMAX 145 liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.



KLEINES EINWEG-SICHERHEITSMESSER MIT VERDECKT LIEGENDER KLINGE FÜR VERSCHIEDENE SCHNEIDMATERIALIEN.

Bestellnummer 145001.12

Schlankes Format. Starke Performance.

Das SECUMAX 145 ist unser kleines, feines Sicherheitsmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten. Sein glasfaserverstärkter Kunststoffgriff und die 0,5 mm starke Klinge verleihen ihm eine beachtliche Robustheit. Gleichzeitig ist es mit nur 12 g extrem leicht. Unser Einweg-Schneidwerkzeug wird mit 1-lagigem Karton, Folie oder Klebeband locker fertig. Dabei sind die beiden Schneidkanten so sicher abgeschirmt, dass Sie und Ihre Finger besonders geschützt sind.

2in1-Klingenkopf

Der Klingenkopf wartet mit gleich zwei Funktionen auf: Schneiden und Einstechen. Zum mühelosen Einstechen (z.B. in Karton und Folie) nutzen Sie die Messernasen links und rechts von der Schneide, für Paketklebeband die Ecken oben am Klingenkopf.

Verdeckt liegende Klinge

Bei einem Klingenzugang von nur 4 mm liegt die Klinge äußerst verdeckt. Unerreichbar für Ihre Finger, aber passend für

eine Vielzahl von Schneidmaterialien. Die darunter befindliche Ware kommt mit der Schneide ebenfalls nicht in Berührung.

Sehr flach und doch stabil

Nicht nur der Griff, auch der Schneidkanal ist mit nur 1,5 mm sehr flach. Vorteil: weniger Kraftaufwand beim Schneiden. Dabei bleibt die Stabilität nicht auf der Strecke – der 0,5 mm-Klinge und dem hochwertigen Kunststoff sei Dank.




Mit Leichtigkeit

Das SECUMAX 145 ist so leicht, dass der Nutzer es kaum spürt. Das liegt auch am angenehm abgerundeten, nur 4 mm dicken Griff. Ebenfalls ergonomisch: die rutschfesten Rillen, auf denen sich Ihr Daumen intuitiv seinen Platz sucht.

Gute Führung

Unser Tipp beim Kartonschnitt: Messer schräg halten, um noch besser durchzukommen! Die Führungsflächen sind daher nicht zufällig vorne am Griff, sondern erleichtern Ihnen das Schneiden in einem besonders günstigen Winkel.

ANWENDUNG

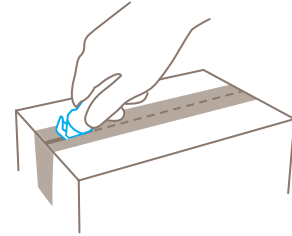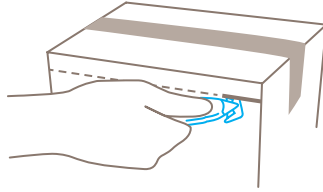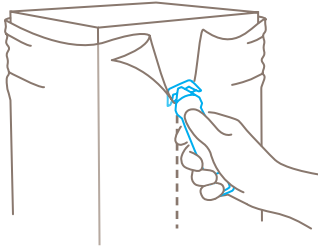

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Höchste Sicherheit



Kein Klingenwechsel



Hoher Abriebschutz



Ergonomisch



2-fach nutzbare Klinge



Schnitttiefe



Für Rechts- und Linkshänder



Öse zum Befestigen



Werbedruckgeeignet

Hauptschneidmaterialien



Karton: 1-lagig



Wickel-, Stretch-,
Schrumpffolie



Klebeband



Sackware



Folien- und Papierbahnen



Garn, Schnur

Montierte Klinge

Klingenstärke 0,50 mm.

KLINGENWECHSEL

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,50 mm.

SERVICELEISTUNGEN



Sicherheitsposter



Schulungsvideo



Technisches Datenblatt



Beratung

PRODUKT- UND VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 145001.12	Verpackungseinheit (VE)	10 im Karton (lose)
Maße Messer (L x B x H)	118 x 4 x 35,4 mm	Gewicht (VE)	136,0 g
Gewicht Messer	12,0 g	EAN-Code (VE)	4002632800658
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff	Zolltarifnummer	82119300
Schnitttiefe	3,8 mm		

SICHERHEITZERTIFIKAT

Ausstellungsdatum	10. Mai 2016
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. 602578-6075-55094-2016 C

Zertifikate und Auszeichnungen



UMWELT

Das SECUMAX 145 entspricht der aktuellen REACH-Verordnung.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

1. Allgemeine Anwendungshinweise: Bitte nutzen Sie das Produkt nur für die beschriebenen Arbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs.

2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren: Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten.

Achtung, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Zur Verringerung der Verletzungsgefahr halten Sie Ihre den Schneiduntergrund fixierende und stabilisierende

Hand so, dass beim Abrutschen des Messers weder diese Hand noch andere Körperteile gefährdet sind. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. ACHTUNG, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch! Sobald die Klinge nicht mehr scharf ist, entsorgen Sie das Einwegmesser über Ihren Restmüll.

3. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs: Bewahren Sie das Produkt stets an einem sicheren Ort auf.

4. Pflegehinweise: Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP NR. 9920



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com