



smrter SPEEDY100 - Das 100W High-Speed Daten- & Ladekabel

Die Zukunft der Konnektivität ist USB-C – Es wird die Zeit kommen, in der es nur noch einen Anschluss für alle mobilen Geräte geben wird.

Vergessen Sie lange Ladezeiten und genießen Sie eine effiziente Energieübertragung, die Ihnen Zeit spart und Ihre Produktivität steigert.

Das smrter SPEEDY100 ist ein USB-C Lade- und Datenkabel mit einer maximalen Ladeleistung von 100 Watt und einer Datenrate von bis zu 480 Mbit /s. Damit sind Sie perfekt gerüstet für die Zukunft.



Bereits heute lassen sich schon viele der neueren Geräte mit USB C aufladen.

Der technische Fortschritt des zukunftsweisenden Anschlusses ermöglicht es sogar verbrauchsintensive Abnehmer wie Laptops aufzuladen. Aber das ist noch lange nicht alles, auch Datenübertragungen oder Bild-Projektion* sind mit dem fortschrittlichen Kabel möglich.

Der verbaute E-Mark Chip der neuesten Generation prüft vorab die angeschlossenen Geräte und ermittelt automatisch die optimale Leistung um möglichst effizient und zugleich sicher zu Laden bzw. Daten zu übertragen.



Daten-Synchronisation

Extrem schnelle, chipgesteuerte Datensynchronisation mit bis zu 480 Mbit /s. Transferieren Sie Bilder, Musik, Videos und andere Dateien in nur wenigen Sekunden von einem USB-C Gerät zu Ihrem PC oder Notebook.

Highspeed

Das Kabel ermöglicht Schnellladung Ihres Smartphones, Tablets oder Notebooks mit einer Ladeleistung von bis zu 100 Watt und den entsprechenden Schnellladeprotokollen.

Um Smartphones besonders schnell zu laden wird eine kompatible sowie leistungsstarke Stromquelle benötigt.





E-Mark Chipsatz

Der hochwertige E-Mark Chip sorgt für eine schnelle und zugleich sichere Ladung Ihrer Geräte. Er steuert automatisch die entsprechenden Stromversorgungsparameter und passt die Ladegeschwindigkeit an das angeschlossene Gerät an.

^{*} kann bei hohen Bildraten zu Einschränkungen kommen.





Robust und Stabil

Doppelt isoliert und mit feinem Nylon-Gewebe ummantelt ist der Kabelkern bestens vor Kabelbrüchen geschützt. Die Aluminium-Gehäuse und Anschlüsse verfügen zudem über eine Anti-Knick Verstärkung.





OTG Power-Sharing

Die OTG-Funktion ermöglicht es, ganz einfach Energie von einem Smartphone auf das andere zu übertragen. So kann man Freunden im Notfall etwas Energie des eigenen Akkus spenden.

Nur bei OTG-fähigen Smartphones (ausgenommen vereinzelte Samsung Galaxy Modelle)

Highlights


HIGH - SPEED | Das Kabel ermöglicht Schnellladung von Smartphones und unterstützt die aktuellsten Protokolle, QuickCharge, PowerDelivery PD 3.0 100W, AFC, SCP sowie FCP. In ca. 30 Minuten können bis zu 70% der Akku-Kapazität hinzugefügt werden.

DATENSYNC | Extrem schnelle Datensynchronisation mit bis zu 480 Mbit /s. Bilder, Musik, Videos und andere Daten können in nur wenigen Sekunden von einem USB-C Gerät zu Ihrem PC oder Laptop transferiert werden.

CLEVER VERNETZT | Das Kabel ist für den Einsatz in Fahrzeugen gerüstet und kann Ihr Smartphone mit Hilfe von Android Auto verbinden.

ROBUST UND LANGLEBIG | Farblich eloxierte Aluminiumgehäuse und eine strapazierfähige Nylon-Ummantelung der Kabelstränge sowie Anti-Knick-Verstärkung sorgen für eine lange Nutzungsdauer.

Verfügbare Farben/Längen

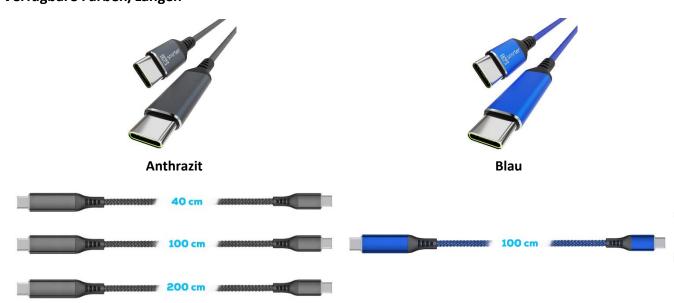





Technische Details

Material	Nylon-Gewebe / Aluminium / Kunststoff
USB Anschluss	USB-C + USB-C
Maximaler Ladestrom	5A
Maximale Ladeleistung	100 W
Schnellladeprotokolle	PowerDelivery:
	PD3.0 100W
	QuickCharge:
	QC2.0 5V 9V 12V 20V
	QC3.0 3.6 - 20V
	QC4.0 3.6 - 20V (5V 9V via PD)
	QC4.0+ 3.6 - 20V (5V 9V via PD)
	QC5.0
	Samsung Adaptive Fast Charging
	AFC 9V 12V
	Huwawai Fast Charge Protocol:
	FCP 5V 9V 12V
	Huwawai Super Fast Charging:
	SCP 3.4 - 5.5V (25W)
Datenübertragung	Ja - bis zu 480 Mbp/s
Länge	40 100 200 cm
Kompatibilität	Passend für alle Geräte mit USB-Typ C Anschluss
Power Sharing Funktion durch OTG	Ja – für nahezu alle OTG-fähigen Smartphones
	(ausgenommen vereinzelte Samsung Galaxy
	Modelle)

Weitere Informationen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge	EAN	Zolltarifnr.
SMRTER_SPEEDY100_S_AT	smrter SPEEDY100 High-Speed Datenkabel, anthrazit	40 cm	4250551407636	85444290900
SMRTER_SPEEDY100_M_AT	smrter SPEEDY100 High-Speed Datenkabel, anthrazit	100 cm	4250551407612	85444290900
SMRTER_SPEEDY100_M_BL	smrter SPEEDY100 High-Speed Datenkabel, blau	100 cm	4250551407629	85444290900
SMRTER_SPEEDY100_L_AT	smrter SPEEDY100 High-Speed Datenkabel, anthrazit	200 cm	4250551407650	85444290900

Maße und Gewichte

Artikelnr	Artikelmaße
SMRTER_SPEEDY100_S	1 Stück
	Gesamtlänge: 40 cm
	Gewicht: 16 g
SMRTER_SPEEDY100_M	1 Stück
	Gesamtlänge: 100 cm
	Gewicht: 29 g
SMRTER_SPEEDY100_L	1 Stück
	Gesamtlänge: 200 cm
	Gewicht: 50 g







Kompatibel mit z.B.



Apple

iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 | iPhone 15 Plus

Samsung

Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | | Galaxy S23+ | Galaxy S23 FE | Galaxy Z Flip5 | Galaxy Z Fold5 | Galaxy S22 Ultra | Galaxy S22 | Galaxy S22+ | Galaxy S21 FE 5G | Galaxy S21 FE Galaxy S21 Ultra 5G | Galaxy S21+ 5G | Galaxy S21 5G Galaxy A54

Google

Pixel 8 Pro | Pixel 8 | Pixel Fold | Pixel 7 Pro | Pixel 7 | Pixel 7a

Xiaomi

Xiaomi 13T Pro | 13T | 13 Lite | 12T Redmi Note 12 Pro | Note 12 Pro+ | Note 12 POCO F5 | X5 Pro



Nintendo

Switch | Switch OLED | Switch Lite

SONY PlayStation

DualSense® Wireless-Controller DualSense Edge™ Wireless Controller



Apple

iPad Pro 2018-2022 | iPad Air 2020/2022 | iPad mini 2022 MacBook Pro M3/M3 Pro/M3 Max | MacBook Air M1/M2

Samsung

Galaxy Tab S9 Ultra | Galaxy Tab S9 | Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 FE | Galaxy Tab S9 FE+ | Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S8 | Galaxy Tab S8+ | Galaxy Book3 Ultra Galaxy Book3 Pro | Galaxy Book3 Pro 360 | Galaxy Book3

Google

Pixel Tablet

Microsoft

Surface Pro 9 | Surface Pro 7+ Surface Laptop Studio 2 Surface Laptop Go 3 | Surface Laptop 5

Lenovo

Tab P12 | Tab P11 | Tab M10 | Tab M10 Plus | V15 G4 AMN

Acer

Iconia Tab P10 | Iconia Tab M10 | Aspire 7 | Aspire 5 | Aspire 3 Aspire Vero

Xiaomi

Pad 6a | Redmi Pad SE