

# PIXMAT S8750 Serie


# GANZ EINFACH BRILLANTE DRUCKE FÜR DIE GANZE FAMILIE



Die hochwertigen Multifunktionssysteme der PIXMA TS8750 Serie sind so benutzerfreundlich, dass sie von der ganzen Familie genutzt werden können. Dank des 6-Tinten-Systems drucken sie sowohl Dokumente als auch lebendig wirkende Fotos.



- **Einfache Bedienung mit übersichtlicheren Menüs**  
Die PIXMA TS8750 Serie ist dank des großen, neigbaren 10,8 cm Displays und der konfigurierbaren umstellbaren Touch-Benutzeroberfläche, die den Zugriff auf Funktionen und Einstellungen einfacher denn je macht, ganz leicht zu bedienen.
- **Nahtlos drucken – ganz ohne PC**  
Fotos und Dokumente kabellos vom Mobilgerät mit der aktualisierten Canon PRINT App drucken. Die WLAN-Verbindung lässt sich schnell einrichten, indem die bereits auf dem Mobilgerät gespeicherten Zugangsinformationen verwendet werden (nur iOS). Man kann die Verbindung auch herstellen, indem man einen QR-Code mit einem Android- und iOS-Smartphones scannt.
- **Hochwertige Drucke für Arbeit und Hobby – schnell gedruckt**  
Gestochen scharfe Dokumente (15 ISO-Seiten/Min. in Schwarzweiß; 10 ISO-Seiten/Min. in Farbe) und brillante, lebendig wirkende Farbfotos (ca. 13 Sekunden für ein randloses Farbfoto im Format 10 x 15 cm) sind mit den sechs separaten Tintenpatronen schnell gedruckt.
- **Passend zum Lifestyle**  
Die PIXMA TS8750 Serie überzeugt durch ihr elegantes und kompaktes Design, das sich in jedes Wohnambiente einfügt. Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz.
- **Mehr Möglichkeiten, produktiv zu sein**  
Zwei Papiereinzüge ermöglichen den Druck auf verschiedenen Papiersorten, der zusätzliche Mehrzweckzug das Bedrucken von CDs und der beidseitige Druck spart eine Menge Papier.

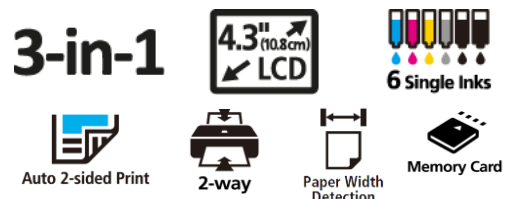

## PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS8750 Serie



PIXMA TS6350a



PIXMA TS7450

## PIXMA TS8750 Serie

PIXMA TS6350a

PIXMA TS7450

PIXMA TS5350a

Live for the story\_

# TECHNISCHE DATEN

## ALLGEMEINE DATEN

### Modellnummern

PIXMA TS8750 (SCHWARZ)  
PIXMA TS8751 (WEIß) <sup>[8]</sup>  
WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud

### Funktionen

## DRUCKERFUNKTIONEN

### Druckauflösung

Bis zu 4.800 <sup>[1]</sup> x 1.200 dpi

### Drucktechnologie

6 separate Tintenpatronen (PGBK, BK, C, M, Y, GY)  
ChromaLife100 Tinten

### Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 15,0 ISO-Seiten pro Minute <sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 10,0 ISO-Seiten pro Minute <sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 13 Sekunden <sup>[2]</sup>

### Randloser Druck

A4, B5, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm,  
Kreditkartenformat (91 x 55 mm)  
Quadrat (89 x 89 mm), Quadrat (127 x 127 mm)  
Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, LTR –  
Normalpapier)

### Beidseitiger Druck (Duplex)

Ja

### Bedrucken geeigneter Disks

## TINTEN UND REICHWEITE

### Standard-Tinten

6 separate Tintenpatronen:  
PGI-530PGBK (Pigment-Schwarz)  
CLI-531BK (Schwarz)  
CLI-531C (Cyan)  
CLI-531M (Magenta)  
CLI-531Y (Gelb)  
CLI-531GY (Grau)

### Tintenreichweite (Normalpapier)

Druck eines A4-Farbdokuments <sup>[3]</sup>  
Pigment-Schwarz: 400 Seiten  
Cyan: 515 Seiten  
Magenta: 475 Seiten  
Gelb: 515 Seiten

### Tintenreichweite (Fotodruck)

10 x 15 cm Foto <sup>[3]</sup>  
Cyan: 191 Seiten  
Magenta: 242 Seiten  
Gelb: 191 Seiten  
\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

## PAPIER

### Papiersorten

Normalpapier (64 g/m<sup>2</sup> - 105 g/m<sup>2</sup>),  
High Resolution Paper (HR-101N),  
Photo Paper Pro Platinum (PT-101),  
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201),  
Photo Paper Pro Luster (LU-101),  
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201),  
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501),  
Matte Photo Paper (MP-101),  
T-Shirt-Transferfolie, Umschläge,  
Magnetic Photo Paper (MG-101)  
Restickable Photo Paper (RP-101)  
Grüßkarten (von den Herstellern Avery und  
RedRiverPaper),  
Karton (von den Herstellern Neenah Paper und  
INKPRESS),  
Canon Red Label Superior (WOP111),  
Canon Oce Office Colour Paper (SAT213),  
Dark Fabric Iron-on Transfers (DF-101),  
Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101),  
Premium Fine Art Rough (FA-RG1)

### Papiervorrat

Papiereinzug hinten: Bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder  
bis zu 100 Blatt (Normalpapier)  
Kassette vorne: Bis zu 100 Blatt (Normalpapier)  
Mehrzweckeneinzug: 1 bedruckbare CD, DVD oder  
Blu-Ray Disc

### Papiergröße

A4, A5, B5, LTR, LGL, #10 Umschläge, DL Umschläge,  
Kreditkartenformat (91 x 55 mm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,  
18 x 25 cm, 20 x 25 cm,  
Quadrat (89 x 89 mm, 127 x 127 mm),

Individuelle Formate (Breite: 55 - 215,9 mm,  
Länge: 89 mm - 676 mm)

### Papiergewicht

Normalpapier: 64 g/m<sup>2</sup> - 105 g/m<sup>2</sup>, oder unterstützte  
Canon Papiere

Canon Spezialmedien: maximales Papiergewicht:  
Ca. 300 g/m<sup>2</sup>  
(Photo Paper Pro Platinum PT-101)

# PIXMA TS8750 Serie

## SCANFUNKTIONEN

### Scannertyp

Farb-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

### Scanauflösung (optisch)

2.400 x 4.800 dpi <sup>[4]</sup>

### Farbtiefe

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

### (intern/extern)

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

### Maximale Scanfläche

Vorlagenglas: A4, LTR (216 x 297 mm)

## KOPIERFUNKTIONEN

### Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 14 Sek. <sup>[5]</sup>

sESAT: ca. 7 ISO-Seiten pro Minute <sup>[5]</sup>

99 Kopien (Max.)

### Mehrfach-Kopie

Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie,  
beidseitige Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie,  
Rahmen löschen, Disc-Etiketten-Kopie, Ausweiskopie

### Kopierfunktionen

25 – 400 %  
Seitenanpassung

### Verkleinerung/Vergrößerung

## SCHNITTSTELLEN

### Display

10,8 cm (4,3 Zoll) LCD (Touchscreen, Farbe)

### Displaysprachen

33: Japanisch, Englisch,  
(Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch,  
Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch,  
Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch,  
Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch,  
Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell),  
Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch,  
Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch,  
Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

## VERBINDUNGSOPTIONEN

### Standardschnittstelle

USB Hi-Speed (Typ B)  
WLAN: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b,  
IEEE802.11a, IEEE802.11ac <sup>[9]</sup>  
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK  
(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)  
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz/5 GHz  
Canon PRINT App <sup>[10]</sup>

### Apps für Mobilgeräte

Easy-PhotoPrint Editor App <sup>[11]</sup>  
Creative Park App <sup>[12]</sup>

### Drucker-Features

Easy-PhotoPrint Editor Software <sup>[13]</sup>  
PIXMA Cloud Link <sup>[14]</sup>  
Canon Print Service Plugin (Android) <sup>[15]</sup>  
Apple AirPrint <sup>[16]</sup>  
Wi-Fi Direct <sup>[17]</sup>

### Kompatible Speicherkarten

SD Card, SDHC Card, SDXC Card, miniSD Card\*, micro  
SD Card\*,  
mini SDHC Card\*, micro SDHC Card\*, microSDXC Card\*  
\*Nur mit optional erhältlichem Adapter – nicht im Lieferumfang.

## SOFTWARE

### Kompatible Betriebssysteme

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,  
Windows 7 SP1

Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem  
Windows 7 oder höher garantiert werden.

### Unterstützte Mobil-

### Betriebssysteme

### Systemvoraussetzungen

macOS 10.15.7 ~ macOS 13

iOS, iPadOS, Android, ChromeOS <sup>[19]</sup>

Display: 1.024 x 768 (XGA)

## ALLGEMEINE ANGABEN

### Gewicht

Ca. 6,6 kg

### Abmessungen (B x T x H)

Mit eingefahrenen Ablagen: ca. 372 x 365 x 158 mm  
Mit ausgefahrenen Ablagen: ca. 372 x 651 x 301 mm  
Ca. **TBD(A)** <sup>[6]</sup>

### Geräuschentwicklung

Temperatur: 15-30°C

### Empfohlene

Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80% (ohne Kondensation)

### Betriebsumgebung

100-240 V, 50-60 Hz

### Stromversorgung

Ausgeschaltet: ca. 0,1 W

### Stromverbrauch

Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,1 W  
(Scanlampe aus)

Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,6 W  
(Scanlampe aus)

Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Min.

Kopierbetrieb: ca. 26 W <sup>[7]</sup>

Live for the story\_

# TECHNISCHE DATEN

# PIXMA TS8750 Serie

## Fußnoten:

- [1] Tintenröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- [2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standard-Einstellung gemäß ISO/IEC 24734.  
Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standard-Einstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- [3] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintenpatronen ermittelt.
- [4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- [5] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung, Papiertyp, etc. ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- [6] Die Messung der Geräuschenwicklung erfolgt in Standard-Einstellung gemäß ISO 7779 Standard (Farbdruck).
- [7] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standard-Einstellungen.
- [8] Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.
- [9] Für den kabellosen Druck ist ein funktionierendes Netzwerk mit drahtloser 802.11 b/g/n/a oder ac-Fähigkeit, das bei 2,4 GHz arbeitet, erforderlich. Die Leistung der kabellosen Kommunikation kann je nach Gelände und Entfernung zwischen dem Drucker und den Clients des drahtlosen Netzwerks variieren.
- [10] Erfordert eine Internet-Verbindung und die Canon PRINT Inkjet/SELPHY App, die kostenlos im App Store und bei Google Play verfügbar ist. Kompatibel mit iPad, iPhone 3GS oder höher und iPod touch 3. Generation oder höher mit iOS 7.0 oder höher und Android Mobilgeräten mit Android 2.3.3 oder höher. Das Mobilgerät muss sich im selben 802.11 b/g/n/a-kompatiblen WLAN befinden wie der Drucker. Erfordert einen kompatiblen Social Media Account und unterliegt den Nutzungsbedingungen des Social Media Accounts. Ausnahmen hiervon sind möglich.
- [11] Die Easy-PhotoPrint Editor-Software erfordert eine Internet-Verbindung und ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: Microsoft Windows 10 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 8.1 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 Bit/32 Bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, macOS El Capitan v10.11 und macOS Yosemite v10.10.5. Die Mindestanforderungen für Windows und macOS/Mac OS X sind: 2 GB RAM und ein Monitor mit 1.024 x 768 Pixel Auflösung. Die Easy-PhotoPrint Editor App erfordert eine Internet-Verbindung und die Easy-PhotoPrint Editor App v1.1.0, die kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Kompatibel mit iPad Air2 (2. Generation), iPad mini 4 und iPhone 6s oder höher mit iOS 10 oder höher und Android-Mobilgeräten mit Android 5.x oder höher. Ausnahmen hiervon sind möglich. Die folgenden Dateiformate werden unterstützt: JPEG, PNG, HEIF (Geräte mit iOS 11 und macOS v10.13 oder höher), DLP-Speicherdateien, Poster Artist Exportdateien, EasyPhoto+ Exportdateien, Easy-PhotoPrint Editor Exportdateien.
- [12] Erfordert eine Internet-Verbindung und die CreativePark App, die kostenlos im App Store und bei Google Play verfügbar ist. Kompatibel mit den Betriebssystemen iOS 12.0 oder höher und Android OS 5.0 oder höher. Zur Verwendung dieser App ist eine Canon ID sowie ein Canon Tintenstrahldrucker erforderlich.

- [13] Die Easy-PhotoPrint Editor-Software erfordert eine Internet-Verbindung und ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: Microsoft Windows 10 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 8.1 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 Bit/32 Bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, macOS El Capitan v10.11 und macOS Yosemite v10.10.5. Die Mindestanforderungen für Windows und macOS/Mac OS X sind: 2 GB RAM und ein Monitor mit 1.024 x 768 Pixel Auflösung. Die Easy-PhotoPrint Editor App erfordert eine Internet-Verbindung und die Easy-PhotoPrint Editor App v1.1.0, die kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Kompatibel mit iPad Air2 (2. Generation), iPad mini 4 und iPhone 6s oder höher mit iOS 10 oder höher und Android-Mobilgeräten mit Android 5.x oder höher. Ausnahmen hiervon sind möglich. Die folgenden Dateiformate werden unterstützt: JPEG, PNG, HEIF (Geräte mit iOS 11 und macOS v10.13 oder höher), DLP-Speicherdateien, Poster Artist Exportdateien, EasyPhoto+ Exportdateien, Easy-PhotoPrint Editor Exportdateien.
- [14] Die Easy-PhotoPrint Editor-Software erfordert eine Internet-Verbindung und ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: Microsoft Windows 10 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 8.1 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 Bit/32 Bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, macOS El Capitan v10.11 und macOS Yosemite v10.10.5. Die Mindestanforderungen für Windows und macOS/Mac OS X sind: 2 GB RAM und ein Monitor mit 1.024 x 768 Pixel Auflösung. Die Easy-PhotoPrint Editor App erfordert eine Internet-Verbindung und die Easy-PhotoPrint Editor App v1.1.0, die kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Kompatibel mit iPad Air2 (2. Generation), iPad mini 4 und iPhone 6s oder höher mit iOS 10 oder höher und Android-Mobilgeräten mit Android 5.x oder höher. Ausnahmen hiervon sind möglich. Die folgenden Dateiformate werden unterstützt: JPEG, PNG, HEIF (Geräte mit iOS 11 und macOS v10.13 oder höher), DLP-Speicherdateien, Poster Artist Exportdateien, EasyPhoto+ Exportdateien, Easy-PhotoPrint Editor Exportdateien.
- [15] Canon Print Service ist ein Plugin, das mit zahlreichen kompatiblen Canon Druckern und Multifunktionssystemen den kabellosen Druck von Mobilgeräten mit Android v4.4 - v5.0 über ein WLAN-Netzwerk ermöglicht. Das Plug-in funktioniert nicht als eigenständige App. Kostenlos bei Google Play verfügbar.
- [16] Die AirPrint-Funktionalität erfordert ein kompatibles iPad, iPhone oder iPod Touch-Gerät mit iOS 7.0 oder höher und einen AirPrint-fähigen Drucker, der an das gleiche Netzwerk wie das iOS-Gerät angeschlossen ist. Ein Drucker, der an den USB-Anschluss eines Mac, PCs, einer AirPort Basisstation oder von Time Capsule angeschlossen ist, wird nicht unterstützt.
- [17] Mobilgerät mit Canon PRINT Inkjet/SELPHY App, das sich im selben aktiven WLAN befindet, zum Aufbau der kabellosen Verbindung erforderlich.
- [18] Erfordert ein Android-Mobilgerät mit dem Betriebssystem Android 4.4 oder höher mit dem Mopria Print Service, das mit diesem Gerät und dem kompatiblen PIXMA Drucker im selben WLAN vorinstalliert ist. Die Mopria-Erfahrung ist auch auf Android 4.4-Mobilgeräten mit einem Download des Mopria Print Service von Google Play verfügbar.
- [19] Einige Funktionen sind mit diesen Betriebssystemen möglicherweise nicht verfügbar. Einzelheiten sind im Handbuch oder auf der Website zu finden.

## Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
Canon Europa NV 2023

Live for the story\_

# GANZ EINFACH BRILLANTE DRUCKE FÜR DIE GANZE FAMILIE

# PIXMA TS8750 Serie

Die hochwertigen Multifunktionssysteme der PIXMA TS8750 Serie sind so benutzerfreundlich, dass sie von der ganzen Familie genutzt werden können. Dank des 6-Tinten-Systems drucken sie sowohl Dokumente als auch lebendige Fotos.

Verkaufsbeginn: Oktober 2023

Ursprungsland: Thailand (Canon Hi-Tech Thailand)



## DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS8750 EUR SCHWARZ	6152C006AA	4549292218381
PIXMA TS8751 EUR WEIß	6152C026AA	4549292218411

## VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PGI-530 PGBK	6117C001AA	4549292218268
CLI-531 BK	6118C001AA	4549292218275
CLI-531 C	6119C001AA	4549292218282
CLI-531 M	6120C001AA	4549292218299
CLI-531 Y	6121C001AA	4549292218305
CLI-531 GY	6122C001AA	4549292218312



## ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS8750 EUR SCHWARZ PIXMA TS8751 EUR WEIß	6152C006AA 6152C026AA	EA	Einzelverpackung	1	213	446	485	8,9	6,6
			Palette (oben)	20	1.070	897	974,5	179,3	132
			Palette (unten)	30	1.070	897	1.459,5	268,3	198

## Lieferumfang

- PIXMA TS8750 Serie
- 6 Setup-Tintenpatronen
- Netzkabel
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Die Software für Windows kann auch auf [ij.start.canon](http://ij.start.canon) heruntergeladen werden.

# Canon

Live for the story\_