


Produktdatenblatt

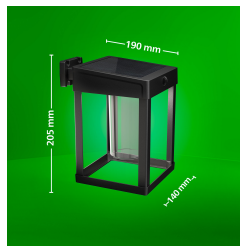

Philips Outdoor Ultra-Efficient Solar Camill Wandleuchte 1.4W, Dual-Bright Sensor, eckig, klar, warmweißes Licht (3000K), schwarz

Die Outdoor Ultra-Efficient Solar Camill Wandleuchte in eckiger, klarer Form bringt kabelloses, stilvolles Licht an Deine Fassade – ganz ohne Stromanschluss. Dank integrierter Solar-Power lädt sich die Leuchte tagsüber selbstständig auf, während der Dual-Bright Sensor je nach Umgebungslicht automatisch zwischen zwei Helligkeitsstufen wechselt. Warmweißes Licht (3000K) sorgt für eine einladende Lichtstimmung. Das elegante, schwarze Design mit klarem Finish fügt sich harmonisch in jede Fassade ein. Kabellos, intelligent, nachhaltig: Dein neuer Begleiter für die Außenbeleuchtung.

Technische Daten

Max. Wattage	1.4
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	
Schutzart	IP44
Volt	4
Lumen	250
Kelvin	3000

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.48
Artikel mit Verpackung / kg	0.70

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	Schwarz
Dimmeffekt	

Inkl.

Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169263918
Bestellnummer (EOC)	26391800
12NC	929003363901
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405114090
Herkunftsland	China

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	20.5	14.0	19.0
Verpackung in cm (H/B/T)	24.0	15.0	16.5

Energieeffizienz

Kategorie	A
-----------	---

Verschiedenes

Typ	Wandleuchte
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 11.08.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.