


Produktdatenblatt

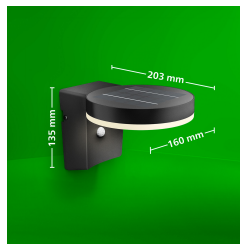

Philips Outdoor Ultra-Efficient Solar Zonal Wandleuchte 1.3W, Tageslicht- und Bewegungssensor, rund, warmweißes Licht (3000K), schwarz

Die Outdoor Ultra-Efficient Solar Zonal Wandleuchte in runder Form bringt kabelloses Licht an Deine Fassade – ganz ohne Stromanschluss. Dank integrierter Solar-Power lädt sich die Leuchte tagsüber selbstständig auf, während der Tageslicht- und Bewegungssensor sie automatisch bei Dämmerung und Bewegung einschaltet. Warmweißes Licht (3000K) sorgt für eine einladende Lichtstimmung an Deinem Hauseingang. Das elegante, schwarze Design fügt sich harmonisch in jede Fassade ein. Kabellos, automatisch, nachhaltig: Dein neuer Begleiter für die Außenbeleuchtung.

Technische Daten

Max. Wattage	1.3
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	
Schutzart	IP44
Volt	4
Lumen	250
Kelvin	3000

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.60
Artikel mit Verpackung / kg	0.70

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	Schwarz
Dimmeffekt	

Inkl.

Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169265769
Bestellnummer (EOC)	26576900
12NC	929004066801
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405114090
Herkunftsland	China

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	13.5	16.0	20.3
Verpackung in cm (H/B/T)	21.4	16.7	14.2

Energieeffizienz

Kategorie	A
-----------	---

Verschiedenes

Typ	Wandleuchte
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	Nein