
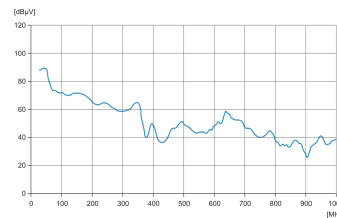


10130-191 VARISTAR EMC CABINET WITH FAN TOP COVER (2000X600X800)

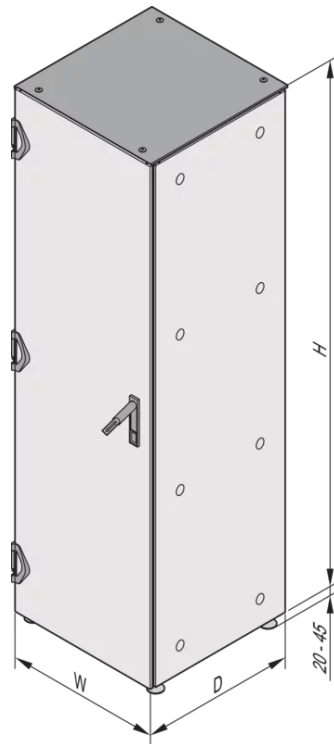

PRODUKTBESCHREIBUNG

Schirmdämpfung 50 dB bei 1 GHz, (getestet nach IEC 61587-3)

Schirmung 30-dB bei 18-GHz, (geprüft nach EN 61000-5-7) mit EN45545 Dichtungen

Lüfterdach mit 3 Lüftern (bis zu 6 Lüfter sind montierbar)

Schutzart IP 20

Türen mit 4-Punkt-Verriegelung und verschraubten Seitenwänden

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schrank

Höhe: 2000 mm

Breite (mm): 600 mm

Tiefe: 800 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Varistar: Ein sehr vielseitiger, robuster Elektronikschrank mit geschweißtem Stahlrahmen und vielfältigen Optionen, u.a. Schutz gegen Staub und Wasser (IP 20 und IP 55), Kühloptionen von Lüftern bis hin zu 40 kW starken Luft/Wasser-Kühlern, Schock-, Vibrations- und Erdbebenfestigkeit bis NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4 und branchenführende Abschirmung gegen hochfrequente und elektromagnetische Störungen (RFI/EMI) mit 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (geprüft nach IEC 61587-3).

Weitere Abmessungen und Ausführungen sind auf ServicePLUS EMC erhältlich. Sockel bitte separat bestellen. Für den Einbau von Fachböden und Gleitschienen ist ein weiteres paar Winkelprofile notwendig.

Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER