


22117-846 EURORACK-FACHBODEN, STATIONÄR, FÜR UNIVERSALGESTELL, 600 B 600 T

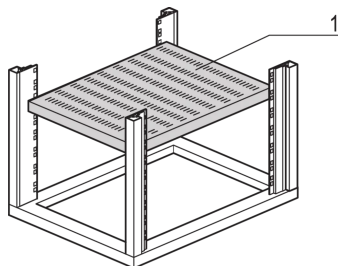

PRODUKTBESCHREIBUNG

Traglast 75 kg

Befestigung Einrast- und Schraubbefestigung direkt im Universalholm

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Fachboden

Produktfamilie: Eurorack

Typ: Gestellfachboden stationär

Breite (mm): 600 mm

Tiefe: 600 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Stationärer Fachboden mit voller Tiefe für Universal-Aluminiumrahmen mit einer Tragfähigkeit von 75 kg, für einfache Montage und Installation ausgelegt.

ZERTIFIZIERUNGEN



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.