


23130-396 ANGEHOBENES VARISTAR-ABDECKBLECH, EMV, MIT LÜFTERN, 600 B 800 T

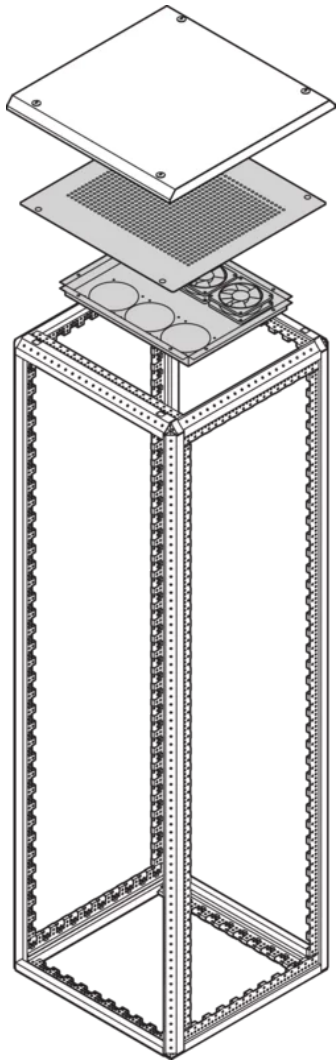

PRODUKTBESCHREIBUNG

3 Axiallüfter montiert und verkabelt (maximal: 6 Lüfter)

Schuko/IEC 60320 C12 Stecker

Anschlussleitung 2,5 m

St, 1,5-mm

RAL 7021

Inkl. Verkabelung und Erdung

Schirmdämpfung 50 dB bei 1 GHz

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schrank-/Rackdach

Produktfamilie: Varistar

Typ: Angehoben, EMV

Farbe: Schwarzgrau

Farbecode: RAL 7021

Breite (mm): 600 mm

Tiefe: 800 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Lüfterdach für bessere Belüftung und aktive Kühlung. Das Varistar-Lüfterdach ist robust, EMV-konform und sicher. Es können 3-6 Lüfter inklusive Verkabelung und Erdung installiert werden.

Abmessungen siehe Varistar Katalog

ZERTIFIZIERUNGEN

EAC



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.