
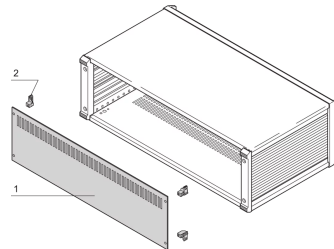


## 24576-158 RÜCKWAND, PROPACPRO, UNGESCHIRMT, MIT PERFORATION, 6 HE, 84 TE

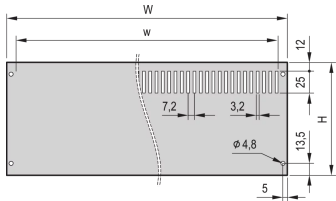

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Alu panel, 2,0 mm (84 HP 2,5 mm)

Montage mit Haltewinkel am Gehäuse (rechts, links).

### PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Seitenwand

Produktfamilie: PropacPRO

Typ: Verkürzte Rückwand

Höhe: 6-HE

Breite: 84 TE

### ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Rückwand, volle Breite für PropacPRO Gehäuse, wird am Rahmen des Gehäuses befestigt. Mit oder ohne belüftete Schlitze.

### ZERTIFIZIERUNGEN



### **Nordamerika**

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### **Europa**

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### **Asien**

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### **Naher Osten und Indien**

Dubai, Vereinigte Arabische  
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)



Unser starkes Markenportfolio:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.