


Artikelnummer:	EFDWP4WWCW
Serie:	EFD-Serie
EAN:	4037293023115
Zolltarifnummer:	85269200900



Artikelbeschreibung

Tunable-White-Wandpanel -4-Kanal-868MHz-Touch-Bedienfeld-passend für EFD12244X5A / EFD6712244x5A

Das 4-Kanal Wandpanel kann bis zu 4 Funk-Dimmer-Empfänger getrennt voneinander steuern. Dabei sind folgende Funktionen möglich: Ein, Aus, dimmen (Tunable-White). Zusätzlich können für jeden Kanal zwei Lichtszenen gespeichert werden. Es können natürlich auch mehrere Empfänger auf einen Kanal eingelernt werden. Ebenso kann ein Empfänger auf mehrere Kanäle oder Wandpanel eingelernt werden. Passend für die Funk-Dimmer-Empfänger EFD12244X5A und EFD6712244X5A. Das Wandpanel kann über 100-240V/AC betrieben werden.

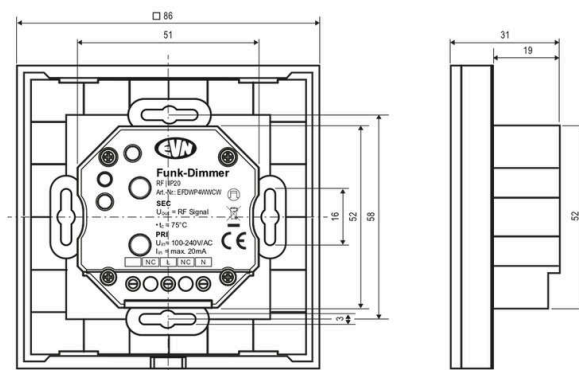

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001358)

Schutzart (IP)	IP20	Funktaster auf Putz	nein
Schutzklasse	II	Funktaster unter Putz	nein
Länge [mm]	86	Mit Funkcodiergerät	nein
Breite [mm]	86	Mit Funkhandsender	nein
Höhe [mm]	31	Rollingcode-System	nein
Gehäusefarbe	weiß	Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Funkfrequenz	868,0	Gewicht [kg]	0,19
Reichweite	20,00	BEG	nein
Anzahl der Befehle	3	CE-Kennzeichnung	ja
Geeignet für Schalterdose	ja	WEEE-Kennzeichnung	ja