


Artikelnummer:	<b>EFDSP2</b>
Serie:	<b>EFD-Serie</b>
EAN:	4037293014762
Zolltarifnummer:	85269200900



### Artikelbeschreibung

Funk-Dimmer-Sender-868MHz-IP20-für den Anschluss an Taster

Der Funk-Dimmer-Sender kann an handelsübliche Taster angeschlossen werden. Unterstützte Funktionen: Ein, Aus, dimmen. Je nach verwendetem Taster, können zwei Funk-Dimmer-Empfänger über einen Sender getrennt gesteuert werden. Es können sowohl mehrere Empfänger auf einen Sender, als auch mehrere Sender auf einen Empfänger eingelernt werden. Passend für folgende Funk-Dimmer-Empfänger: EFDP23400 und EFD12244X5A. Betrieb über 1x CR2430 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

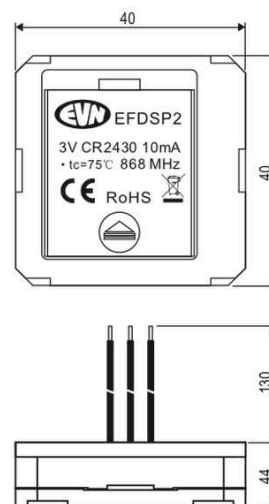

### Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001358)

Schutzart (IP)	IP20	Anzahl der Befehle	4
Schutzklasse	III	Geeignet für Schalterdose	ja
Länge [mm]	40	Funktaster auf Putz	nein
Breite [mm]	40	Funktaster unter Putz	ja
Höhe [mm]	13	Mit Funkcodiergerät	nein
Stromversorgung	Batterie	Mit Funkhandsender	nein
Anzahl der Batterien	1	Rollingcode-System	nein
Batterieart	Knopfzelle (CR2430)	Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Betriebsspannung [V]	3 V/DC	Gewicht [kg]	0,03
Mitgelieferte Batterie	ohne	BEG	nein
Gehäusefarbe	weiß	CE-Kennzeichnung	ja
Funkfrequenz	868,0	WEEE-Kennzeichnung	ja
Reichweite	40,00		