


Artikelnummer:	EFDWP4
Serie:	EFD-Serie
EAN:	4037293014809
Zolltarifnummer:	85269200900



Artikelbeschreibung

Funk-Dimmer-Wandpanel-4-Kanal-868MHz-Touch-Bedienfeld-passend für EFL

Bei dem Funk-Dimmer-Wandanel handelt es sich um ein 4-Kanal Panel mit Touch-Bedienfeld. Mit dem Panel können bis zu vier Empfänger getrennt gesteuert werden. Die eingelernten Empfänger bzw. daran angeschlossenen Verbraucher können somit auf- und abgedimmt, sowie ein- und ausgeschaltet werden. Es können sowohl mehrere Empfänger auf einen Kanal, als auch mehrere Wandpanel auf einen Empfänger eingelernt werden. Das Panel kann mit einer Spannung von 100-240V/AC betrieben werden. Das Panel kann auch auf tiefe Schalterdosen montiert werden.

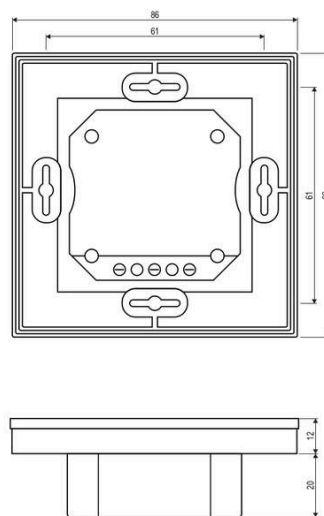

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001358)

Schutzart (IP)	IP20	Funktaster unter Putz	nein
Schutzklasse	II	Mit Funkcodiergerät	nein
Länge [mm]	86	Mit Funkhandsender	nein
Breite [mm]	86	Rollingcode-System	nein
Höhe [mm]	32	Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Gehäusefarbe	weiß	Gewicht [kg]	0,2
Funkfrequenz	868,0	BEG	nein
Reichweite	20,00	CE-Kennzeichnung	ja
Geeignet für Schalterdose	ja	WEEE-Kennzeichnung	ja
Funktaster auf Putz	ja		