
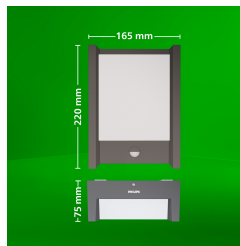


Produktdatenblatt

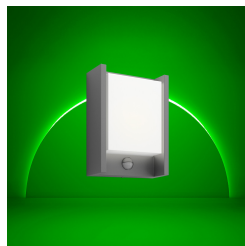

Philips Outdoor Ultra-Efficient Arbour Wandleuchte 3.8W, Bewegungssensor, warmweißes Licht (2700K), anthrazit

Die Outdoor Ultra-Efficient Arbour Wandleuchte mit Bewegungssensor sorgt für automatisches Licht und mehr Sicherheit an Deiner Fassade. Der integrierte Bewegungssensor schaltet die Leuchte ein, sobald Du Dich näherst – praktisch für Einfahrten und Hauseingänge. Warmweißes Licht (2700K) sorgt für eine einladende Lichtstimmung. Dank UltraEfficient LED-Technologie bleibt der Energieverbrauch dabei besonders niedrig. Das robuste, anthrazitfarbene Gehäuse ist wetterfest konstruiert und übersteht Regen sowie Frost zuverlässig. Automatisch, effizient, wetterfest: Dein neuer Begleiter für die Außenbeleuchtung.

Technische Daten

Max. Wattage	3.8
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse II
Schutzart	IP44
Volt	230
Lumen	800
Kelvin	2700

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169263833
Bestellnummer (EOC)	26383300
12NC	929003359801
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405119090
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.68
Artikel mit Verpackung / kg	0.76

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	22.0	8.0	17.0
Verpackung in cm (H/B/T)	23.5	17.5	8.5

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	Grau
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	Wandleuchte
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 11.08.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.