


Produktdatenblatt

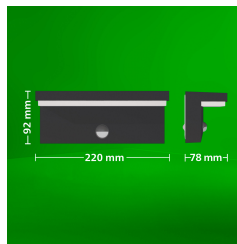

Philips Outdoor Ultra-Efficient Bustan Wandleuchte 3.8W, Bewegungssensor, kaltweißes Licht (4000K), anthrazit

Die Outdoor Ultra-Efficient Bustan Wandleuchte mit Bewegungssensor sorgt für automatisches, klares Licht und mehr Sicherheit an Deiner Fassade. Der integrierte Bewegungssensor schaltet die Leuchte ein, sobald Du Dich näherst – praktisch für Einfahrten und Hauseingänge. Neutralweißes Licht (4000K) sorgt für klare Sicht im Außenbereich. Dank UltraEfficient LED-Technologie bleibt der Energieverbrauch dabei besonders niedrig. Das robuste, anthrazitfarbene Gehäuse ist wetterfest konstruiert und übersteht Regen sowie Frost zuverlässig. Automatisch, klar, effizient: Dein neuer Begleiter für die Außenbeleuchtung.

Technische Daten

Max. Wattage	4.3
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse I
Schutzart	IP44
Volt	230
Lumen	800
Kelvin	2700

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.54
Artikel mit Verpackung / kg	0.62

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Grau
Dimmeffekt	

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169257412
Bestellnummer (EOC)	25741200
12NC	929003347401
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405119090
Herkunftsland	China

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	9.0	8.0	22.0
Verpackung in cm (H/B/T)	22.5	9.9	8.5

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Verschiedenes

Typ	Wandleuchte
Kabellänge	
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 11.08.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.