


Produktdatenblatt

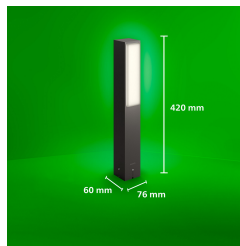

Philips Outdoor Ultra-Efficient Stratosphere Sockelleuchte 3.8W, warmweißes Licht (2700K), anthrazit

Setze mit der Outdoor Ultra-Efficient Stratosphere Sockelleuchte stilvolle Akzente entlang Deiner Wege und Beete. Warmweißes Licht (2700K) sorgt für eine gemütliche Lichtstimmung im Garten. Dank UltraEfficient LED-Technologie bleibt der Energieverbrauch dabei besonders niedrig – nachhaltig und kosteneffizient. Das robuste, anthrazitfarbene Gehäuse ist wetterfest konstruiert und übersteht Regen sowie Frost zuverlässig. Das moderne Design fügt sich elegant in jeden Garten ein. Effizient, wetterfest, stilvoll: Dein neuer Begleiter für die Gartenbeleuchtung.

Technische Daten

Max. Wattage	3.8
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse I
Schutzart	IP44
Volt	230
Lumen	800
Kelvin	2700

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169257351
Bestellnummer (EOC)	25735100
12NC	929003345801
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405423990
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.82
Artikel mit Verpackung / kg	0.90

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	42.0	6.0	8.0
Verpackung in cm (H/B/T)	44.3	8.3	7.3

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	Grau
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	Sockel
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 11.08.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.