

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Ideal für max. 17.000 Liter klares Wasser pro Stunde: die leistungsstarke Tauchpumpe SP 17.000 Flat Level Sensor mit 1-mm-Flachabsaugung, Level Sensor und Auto-Manuell-Schalter. Inkl. Vorfilter.



Bestell-Nr.

1.645-840.0

- Extra langlebig durch die keramische Gleitringdichtung
- Flachabsaugung bis auf 1 mm
- Stufenlose Definition der Schalthöhe durch Level Sensor


Technische Daten

EAN-Code		4054278952017
Motorleistung max.	W	550
Fördermenge max.	l/h	< 17000
Fördertemperatur	°C	max. 35
Förderhöhe	m	9
Druck	bar	max. 0,9
Flachabsaugen (bis)	mm	1
Korngröße	mm	max. 5
Eintauchtiefe	m	max. 7
Nachlaufzeit	s	15
Min. Restwasser, manuell	mm	1
Restwasserhöhe	mm	1
Anschlussgewinde		G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite		G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel	m	10
Spannung	V	230 - 240
Frequenz	Hz	50
Abmessungen (L × B × H)	mm	238 × 293 × 356
Gewicht ohne Zubehör	kg	6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	7,3

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■
Abnehmbarer Edelstahlvorfilter	■
Schlauchanschlusstück	1", 1 1/4", 1 1/2" inkl. Rückschlagventil
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	■
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Schalter an der Pumpe
Umstellung Flachabsaugung	■
Level Sensor: Stufenlose Definition der Schalthöhe	■
Keramische Gleitringdichtung	■
Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

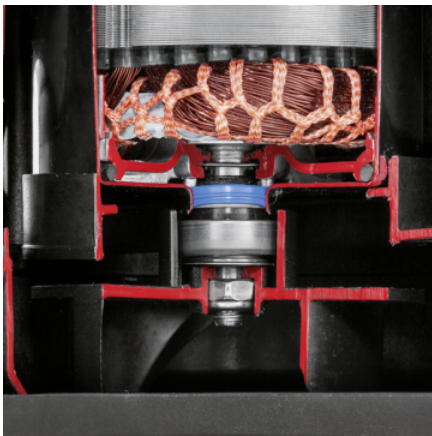

Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



Level Sensor


- Zur stufenlosen Definition des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen.



Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.

ZUBEHÖR VON SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0

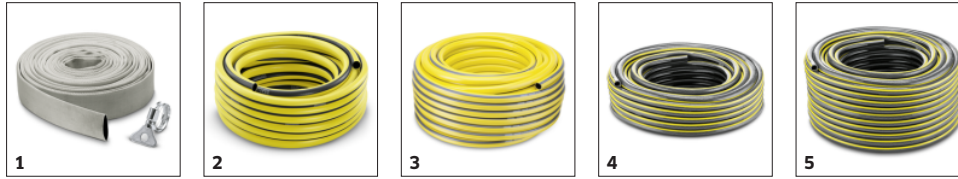

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES				
Gewebeslauchset	1	2.997-100.0	Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeslauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	☐
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	2	2.645-142.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1" 1m	3	2.645-247.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längenanpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	4	2.645-322.0	Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m	5	2.645-323.0	Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe - für ständigen Wasserdurchfluss.	☐

☐ Mögliches Zubehör.