

K 2 UNIVERSAL EDITION

Der Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition beseitigt zuverlässig leichte Verschmutzungen bei gelegentlichen Einsätzen rund ums Haus.



Bestell-Nr. 1.673-010.0

- Leichtes, kompaktes Gerät
- Komfortable Zubehör- und Kabelaufbewahrung
- Quick Connect-System

Technische Daten

EAN-Code		4066529089076
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Druck	bar / MPa	110 / 11
Fördermenge	l/h	max. 360
Flächenleistung	m²/h	20
Zulauftemperatur	°C	max. 40
Anschlussleistung	kW	1,4
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	4,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	182 × 280 × 390

Ausstattung


Hochdruckpistole	G 120 Q
Dreckfräser	■
HD-Schlauch	m 3
Integrierter Wasserfilter	■
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Integrierte Kabeltasche

- Das Stromkabel lässt sich platzsparend und ordentlich verstauen.

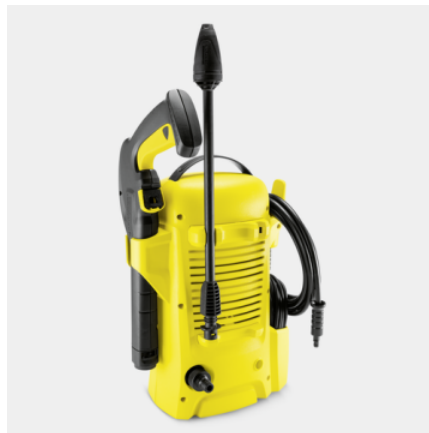

Komfortable Zubehöraufbewahrung

- Der Hochdruckschlauch, das Strahlrohr und die Pistole lassen sich bequem am Gerät verstauen.



Quick Connect-System

- Für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklinken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole.

ZUBEHÖR VON K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-010.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
STRAHLROHRE				
DB 120 Dreckfräser für K 2-K 3	1	2.642-727.0	Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermoozte oder verwitterte Oberflächen.	■
TLA 4 Teleskopstrahlrohr	2	2.644-190.0	Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.	□
Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen	3	2.644-249.0	Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.	□
Spritzschutz	4	2.642-706.0	Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	5	2.638-817.0	Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	6	2.643-240.0	Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	7	2.643-254.0	VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□
VP 120 Vario Power Jet für K 2-K 3	8	2.642-724.0	Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	□
FLÄCHENREINIGER				
T 5 Flächenreiniger T-Racer	9	2.644-084.0	Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.	□
PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber	10	2.644-123.0	Der Powerschrubber PS 30 bereift mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber	11	2.644-212.0	Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.	□
BÜRSTEN				
WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste	12	2.644-374.0	Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt.	□
WB 150 Powerbürste	13	2.643-237.0	WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	□
WB 130 Rotierende Waschbürste	14	2.644-286.0	Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-010.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
WB 60 Weiche Waschbürste	15	2.643-233.0	Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	☐
Felgenwaschbürste	16	2.643-234.0	Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	☐
PISTOLEN				
G 180 Q Quick Connect Pistole	17	2.642-889.0	Die neue und mit Quick Connect ausgestattete G 180 Q Pistole ist 13 cm länger und bietet jetzt noch mehr Komfort und Ergonomie bei der Reinigung mit Kärcher Hochdruckreinigern.	☐
ROHRREINIGUNG				
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset	18	2.642-240.0	Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	☐
PC 15 Rohrreinigungsset	19	2.637-767.0	Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
PC 7,5 Rohrreinigungsset	20	2.637-729.0	Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
SCHAUMDÜSE				
FJ 6 Schaumdüse	21	2.643-147.0	FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z.B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	☐
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	22	2.643-144.0	Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
VERSCHIEDENES				
Sand-/Nassstrahlset	23	2.638-792.0	Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	☐
Variogelenk	24	2.640-733.0	Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	☐
Wasserfilter	25	4.730-059.0	Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	☐
O-Ring Set	26	2.640-729.0	Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	☐
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE				
Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System				
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	27	2.643-585.0	Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System				
H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect	28	2.641-721.0	Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-010.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE				
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992				
HK 4 Hochdruckschlauchset	29	2.643-912.0	Zubehörsatz mit 4 m Hochdruckschlauch, ergonomischer Hochdruckpistole und Adapterstück zum Nachrüsten der Schnellverbindung Quick Connect für die Klasse K 2. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	☐
Adapterset Verlängerungsschlauch	30	2.643-037.0	2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	☐
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System				
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	31	2.641-709.0	Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	32	6.296-173.0	Mit extra Schaumbooster für perfekte Sauberkeit. Der neue Aktiv-Schmutzlöser entfernt Öl, fetthaltigen Schmutz und Fahrzeug-/Straßenschmutz im Handumdrehen. Phosphatfrei und materialschonend.	☐
Autoshampoo-Konzentrat RM 562	33	6.295-843.0	Autoshampoo-Konzentrat zur materialschonenden Fahrzeugreinigung. Entfernt Öl, Fett, Winter- und Straßenschmutz auf Lack, Glas, Kunststoff und Chrom. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel.	☐
Autoshampoo 3-in-1 RM 610 + Innenraumreiniger RM 651	34	6.296-169.0	Das Autoshampoo RM 610 für ein glänzendes Ergebnis dank schonender Reinigung und schneller Trocknung. Pflege und Schutz in einem Schritt. Mit Probe des Innenraumreinigers RM 651.	☐
Insektenentferner RM 618	35	6.295-761.0	Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff.	☐
Autoglasreiniger RM 650	36	6.296-105.0	Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.	☐
Innenraumreiniger RM 651	37	6.296-106.0	Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.	☐
Cockpitpflege seidenmatt RM 652	38	6.296-107.0	Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.	☐
Wachspolitur RM 660	39	6.296-108.0	Intensive Reinigung und wasch- und wetterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt.	☐
Felgenreiniger Premium RM 667	40	6.296-048.0	Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an.	☐
Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670	41	6.296-109.0	Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht.	☐
Sommerscheibenreiniger 1:100 Konzentrat RM 672	42	6.296-110.0	Hochwirksames Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit.	☐

☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-010.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Autoshampoo 3-in-1 RM 610	43	6.295-750.0	Kraftvolles Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen.	○
Autoshampoo RM 619	44	6.295-360.0	Leicht alkalisches, schäumendes Reinigungsmittel für die gründliche Fahrzeugreinigung. Unbedenklich für die Umwelt und besonders schonend zu allen Lack- und Kunststoffoberflächen.	○
Ultra Foam Cleaner RM 615	45	6.295-743.0	Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fetthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend.	○
Zweiradreiniger RM 44 G	46	6.295-763.0	Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung.	○
UNIVERSALREINIGER				
Universalreiniger RM 553	47	6.296-181.0	Kraftvoller Allzweckreiniger entfernt mühelos Öle, Fette und mineralhaltige Verschmutzungen. Für Gartenmöbel, Fahrzeuge, Fassaden und alle wasserbeständigen Oberflächen.	○
Universalreiniger RM 626	48	6.295-753.0	Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge.	○
	49	6.295-755.0		○
Universalreiniger RM 555	50	6.290-697.0	Kraftvoller Allzweckreiniger entfernt mühelos Öle, Fette und mineralhaltige Verschmutzungen. Für Gartenmöbel, Fahrzeuge, Fassaden und alle wasserbeständigen Oberflächen.	○
	51	6.295-357.0		○
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Glass Finisher 3-in-1 RM 627	52	6.295-474.0	Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für große, schwer zugängliche Fensterflächen (z. B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederanschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen.	○
Steinflächen				
Terrassenreiniger-Konzentrat RM 564	53	6.295-842.0	Das Patio & Deck-Konzentrat zur materialschonenden Reinigung von Balkon und Terrasse (Holz/Stein). Entfernt Öl, Fett, Emissionsverschmutzungen und Ruß. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel.	○
Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611	54	6.295-765.0	Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten.	○
Stein- u. Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611	55	6.295-767.0		○
Stein- und Fassadenreiniger RM 623	56	6.294-031.0	Der kraftvolle Reiniger entfernt mühelos Öle, Fette, Ruß, Staub und Emissionsverschmutzungen von Stein- und Aluminiumfassaden, Steinmauern, Terrassen und sonstigen Steinoberflächen.	○

○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-010.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Steinflächen				
Stein- und Fassadenreiniger RM 623	57	6.295-359.0	Der kraftvolle Reiniger entfernt mühelos Öle, Fette, Ruß, Staub und Emissionsverschmutzungen von Stein- und Aluminiumfassaden, Steinmauern, Terrassen und sonstigen Steinoberflächen.	☐
Holzflächen				
Holzreiniger 3-in-1 RM 612	58	6.295-757.0	Kraftvoller Holzreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine UV-Schutz-Formel und Intensivpflege bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf allen behandelten und unbehandelten Holzoberflächen im Außenbereich.	☐
Holzreiniger RM 624	59	6.295-361.0	Zur gründlichen Reinigung aller behandelten und unbehandelten wasserbeständigen Holzoberflächen wie Gartenmöbel, Holzböden und Terrassen. Besonders materialschonend.	☐
Kunststoffflächen				
Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613	60	6.295-758.0	Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststoffenterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen.	☐
Kunststoffreiniger RM 625	61	6.295-358.0	Zur gründlichen Reinigung von Gartenmöbeln, Kunststoffenterrahmen, Kinderrutschen und anderen Kunststoffflächen. Besonders materialschonend.	☐

☐ Reinigungsmittel.