

HRLK-ALST 82K

Heberollen mit ortsfestem Betätigungshebel und integriertem Feststellfuß, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softthane®, mit Aluminium-Radkörper

EAN 4047526295066

ID 884591

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie HRLK

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Feststellfuß aus Stahl mit Gummiauflage
- Höhenverstellung mittels Betätigungshebel

Rad: Serie ALST

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softthane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	80 mm
Radbreite	⊥	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	230 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⊘	120 mm
Gesamthöhe max (h)	⊘	122 mm
Hubweg (T4)		2 mm
Bodenfreiheit Fuß max. (T3)		13 mm
Plattengröße	📏	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	📏	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	🔧	9 mm
Ausladung (F)	📏	56 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		75 Shore A
Stückgewicht	⚖	2,3 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 75 Shore A

Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

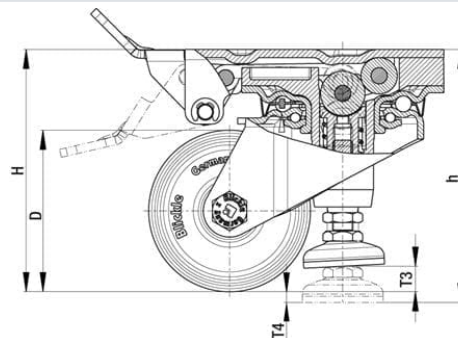

Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×