

HRLK-POEV 100KA

Heberollen mit ortsfestem Betätigungshebel und integriertem Feststellfuß, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein

EAN 4047526308087

ID 896771

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie HRLK

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Feststellfuß aus Stahl mit Gummiauflage
- Höhenverstellung mittels Betätigungshebel

Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	∟	32 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	200 kg
Lagerart	⊙	Kugellager (C)
Gesamthöhe (H)	⌀	140 mm
Gesamthöhe max (h)	⌀	142 mm
Hubweg (T4)		2 mm
Bodenfreiheit Fuß max. (T3)		13 mm
Plattengröße	☞	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	☞	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⌀	9 mm
Ausladung (F)	☞	65 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	2,3 kg
Spurlos	✗	
Kontaktverfärbungsfrei	✗	
Antistatisch	☑	✗
Elektrisch ableitend	☑	✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

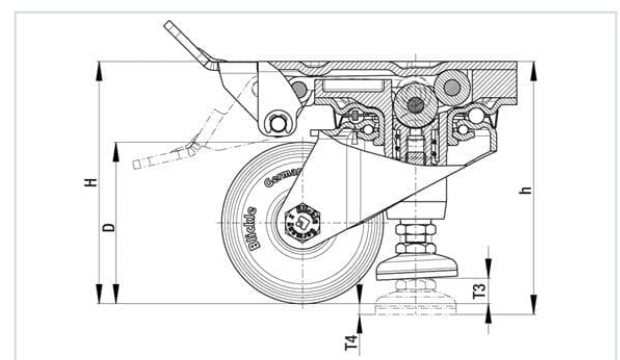

Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	§	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×