

HRLK-SPO 80G-HN

Heberollen mit mitschwenkendem Betätigungs- und Lösehebel, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad aus Polyamid

EAN 4047526341220
ID 912427
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie HRLK...-HN

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Feststellfuß aus Stahl mit Gummiauflage
- Höhenverstellung mittels mitschwenkendem Betätigungs- und Lösehebel

Rad: Serie SPO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	80 mm
Radbreite	⌈	37 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⌘	250 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⌀	117 mm
Gesamthöhe max (h)	⌀	121 mm
Hubweg (T4)		4 mm
Bodenfreiheit Fuß max. (T3)		12 mm
Plattengröße	⌘	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	⌘	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⌘	9 mm
Ausladung (F)	⌀	56 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	⌘	1,9 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⌘	✗
Elektrisch ableitend	⌘	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⌘	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗



Belagshärte

■■■■■ 70 Shore D

Rollwiderstand


■■■■■ hervorragend

Verschleißresistenz

■■■■■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■ befriedigend

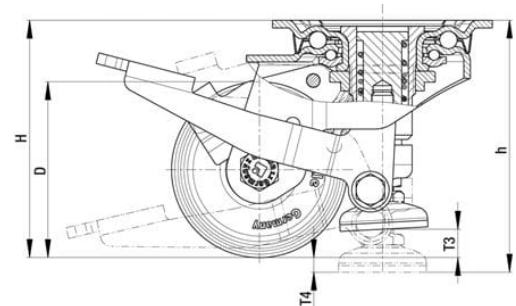

Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×