

# LE-POEV 200R-FI-FA

**Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Stahl**

EAN 4047526014766

ID 749654

Zolltarifnummer 87169090



**Gehäuse:** Serie LE

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz



**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	∅ 200 mm
Radbreite	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	300 kg
Tragfähigkeit (statisch)	750 kg
Lagerart	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	235 mm
Plattengröße	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	11 mm
Ausladung (F)	48 mm
Temperaturbeständigkeit min	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	65 Shore A
Stückgewicht	3,1 kg
Spurlos	×
Kontaktverfärbungsfrei	×
Antistatisch	×
Elektrisch ableitend	×
Korrosionsbeständig	×
Hitzebeständig	×
Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×

**Belagshärte**





**Rollwiderstand**



**Verschleißresistenz**



**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

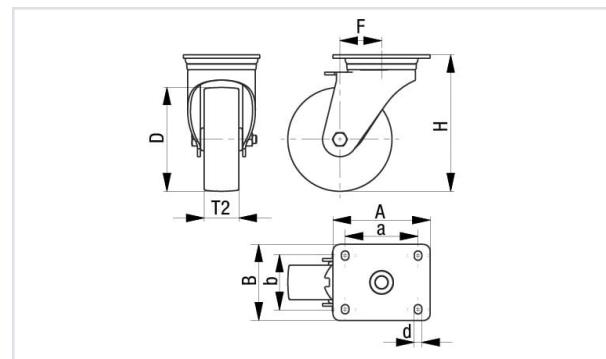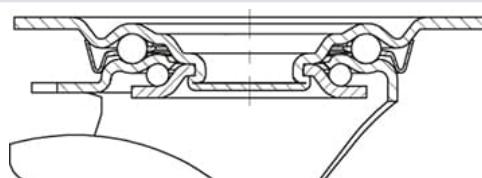

Waschmaschinentauglich

X