

LE-POEV 60KF-RA-SG

**Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'Radstop',
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit
Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß**

EAN 4047526361495

ID 945691

Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LE

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	60 mm
Radbreite	⊥	34 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖	120 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	120 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	300 kg
Lagerart	☉	Kugellager (CC)
Gesamthöhe (H)	⌀	80 mm
Plattengröße	☐	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	⏏	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⌀	9 mm
Ausladung (F)	⌀	35 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,6 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

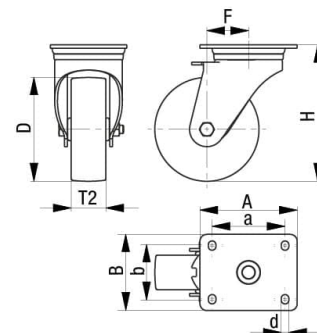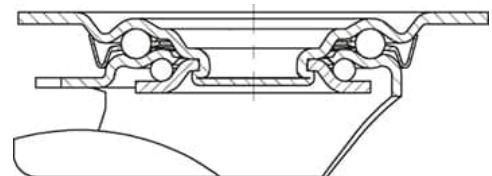

Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×