

# LEX-POBS 80XKF

**Edelstahl-Lenkrolle mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß**

EAN 4047526320546

ID 905290

Zolltarifnummer 87169090



**Gehäuse:** Serie LEX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sindrostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkrantz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie POBS

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei, sehr geringer Rollwiderstand, **hohe dynamische Belastbarkeit**, korrosions- und hydrolysebeständig
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz



**Sonstige Eigenschaften:**

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- korrosions- und hydrolysebeständig
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	∅ 80 mm
Radbreite	∅ 30 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	140 kg
Tragfähigkeit (statisch)	350 kg
Lagerart	∅ Kugellager (C)
Gesamthöhe (H)	102 mm
Plattengröße	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	9 mm
Ausladung (F)	∅ 38 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	75 Shore A
Stückgewicht	0,6 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✓
Hitzebeständig	✗

**Belagshärte**





**Rollwiderstand**



**Verschleißresistenz**



**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

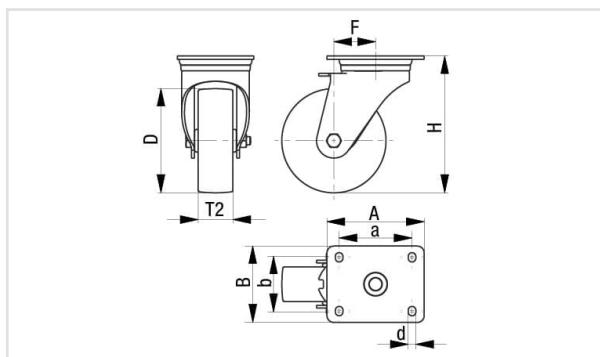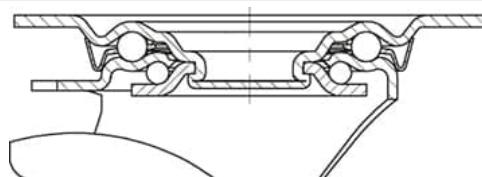

Laufbelag hydrolysebeständig	✓
Autoklavtauglich	✗
Waschmaschinentauglich	✗