

LIXR-POH 125HXX-FI

Hitzebeständige Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus Polyamid

EAN 4047526380373
ID 917740
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LIXR

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Rad: Serie POH

- hochhitzebeständiges Polyamid, bruchfest, Härte 85 Shore D, Farbe natur

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +170 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +200 °C, Radtemperatur darf +170 °C nicht überschreiten
- Bei dauerhaftem Einsatz unter hohen Temperaturen kann sich die Farbe verändern, die Tragfähigkeit bleibt erhalten
- Bei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzieren
- **autoklaventauglich**

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⊥	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	150 kg
Tragfähigkeit bei +70° C	⚖	150 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	375 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	150 mm
Platten-Ø	⌀	70 mm
Rückenloch	👁	13 mm
Ausladung (F)	⌀	41 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		170 °C
Belagshärte		85 Shore D
Stückgewicht	⚖	1 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	🔥	✓
Laufbelag hydrolysebeständig		✗



Blickle
TempLine® PerformanceLight

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 85 Shore D

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ □ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ □ □ befriedigend

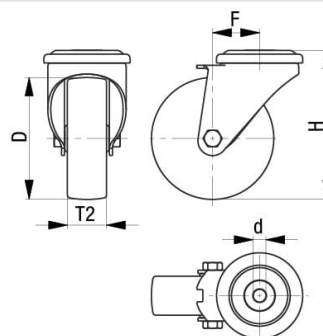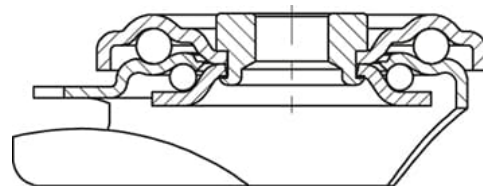

Autoklaventauglich	✓
Waschmaschinentauglich	✗