

# LK-ALB 160K-FI

**Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Aluminium-Radkörper**

EAN 4047526348694

ID 917992

Zolltarifnummer 87169090



## Gehäuse: Serie LK

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernetzung

## Rad: Serie ALB

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

## Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

## Technische Daten:

|                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 160 mm         |
| Radbreite                    | ⊥ | 50 mm          |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 600 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 1.500 kg       |
| Lagerart                     | ⊙ | Kugellager     |
| Gesamthöhe (H)               | ⊕ | 202 mm         |
| Plattengröße                 | 📏 | 140 x 110 mm   |
| Schraublochentfernung        | 📏 | 105 x 75–80 mm |
| Schraubloch-Ø                | 🔧 | 11 mm          |
| Ausladung (F)                | ⊕ | 53 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 70 °C          |
| Belagshärte                  |   | 92 Shore A     |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 3,4 kg         |
| Spurlos                      |   | ✓              |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓              |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗              |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗              |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗              |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗              |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✓              |
| Autoklaventauglich           |   | ✗              |



### Belagshärte

■■■■■□ 92 Shore A

### Rollwiderstand



■■■■■ hervorragend

### Verschleißresistenz

■■■■■ hervorragend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■ gut

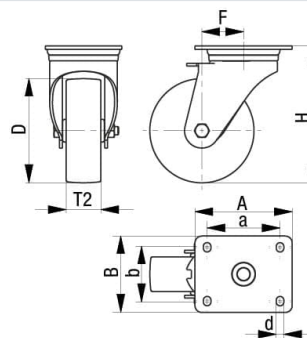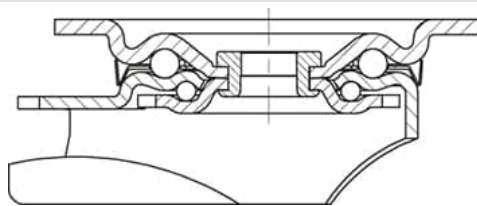

Waschmaschinentauglich

